


CRIMPFOX 6

Rendelési szám: 1212034




<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212034>

 Préselőfogó a DIN46228 szabvány 1+4. része szerinti
érvéghüvelyekhez, 0,25 - 25 mm², bevezetés oldalt, trapéz krimp



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 453813
Csomag	1
Vámtarifa	82032000
Katalógusoldal információ	Oldal 393 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.09.25



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	198 mm
Magasság	59 mm
Szélesség (a)	18 mm
Szín	fekete

Préselőegység	1. krimp hely
Keresztmetszet min.	0,25 mm ²
Keresztmetszet max.	0,75 mm ²
AWG legalább	24
AWG max	20
Préselőegység	2. krimp hely
Keresztmetszet min.	1 mm ²
Keresztmetszet max.	1,5 mm ²
AWG legalább	18
AWG max	16
Préselőegység	3. krimp hely
Keresztmetszet max.	2,5 mm ²
AWG max	14
Préselőegység	4. krimp hely
Keresztmetszet max.	4 mm ²
AWG max	12
Préselőegység	5. krimp hely
Keresztmetszet max.	6 mm ²
AWG max	10
Préselés	Trapéz krimp
Csatlakozási mód	Érvéghüvelyek

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1212035	CRIMPFOX 6/DIE	Tartalék préselőbetét CRIMPFOX 6-hoz
1212036	CRIMPFOX/ SPR-3	Tartalék visszahúzó rugó

Rajzok

Termékrajz

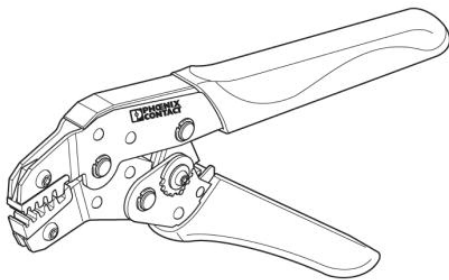

CRIMPFOX 6 Rendelési szám: 1212034

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212034>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;