

ST-OV3- 24DC/ 60DC/3

Rendelési szám: 2903228

Az ábrán a ST-OV 3- 5 DC/60 DC/3 változat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2903228>

Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 12-60 V DC/max. 3 A, alapkapocsblokkokra dugaszolható

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 079000
Csomag	10
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 92 (IF-2005)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC $\pm 20\%$
"0"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\leq 0,4$

"1"-jel kapcsolási küszöb U_N -re vonatkoztatva	$\geq 0,8$
Tip. bemeneti áram U_N esetén	7 mA
Bekapcsolási idő tipikus	20 μ s
Tipikus kikapcsolási idő	200 μ s
Átviteli frekvencia	500 Hz

 
Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	12 V DC ... 60 V DC
Tartós határáram	3 A (lásd az öregedési jelleggörbét)
Lökőáram	5 A (t = 1 s)
Zárófeszültség-csúcs	70 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség)
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	1,2 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetős földpotenciálmentes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda

Általános adatok

Szélesség	20,8 mm
Magasság	33 mm
Mélység	66,5 mm
Tesztfeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV AC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Diagram



Kapcsolási rajz

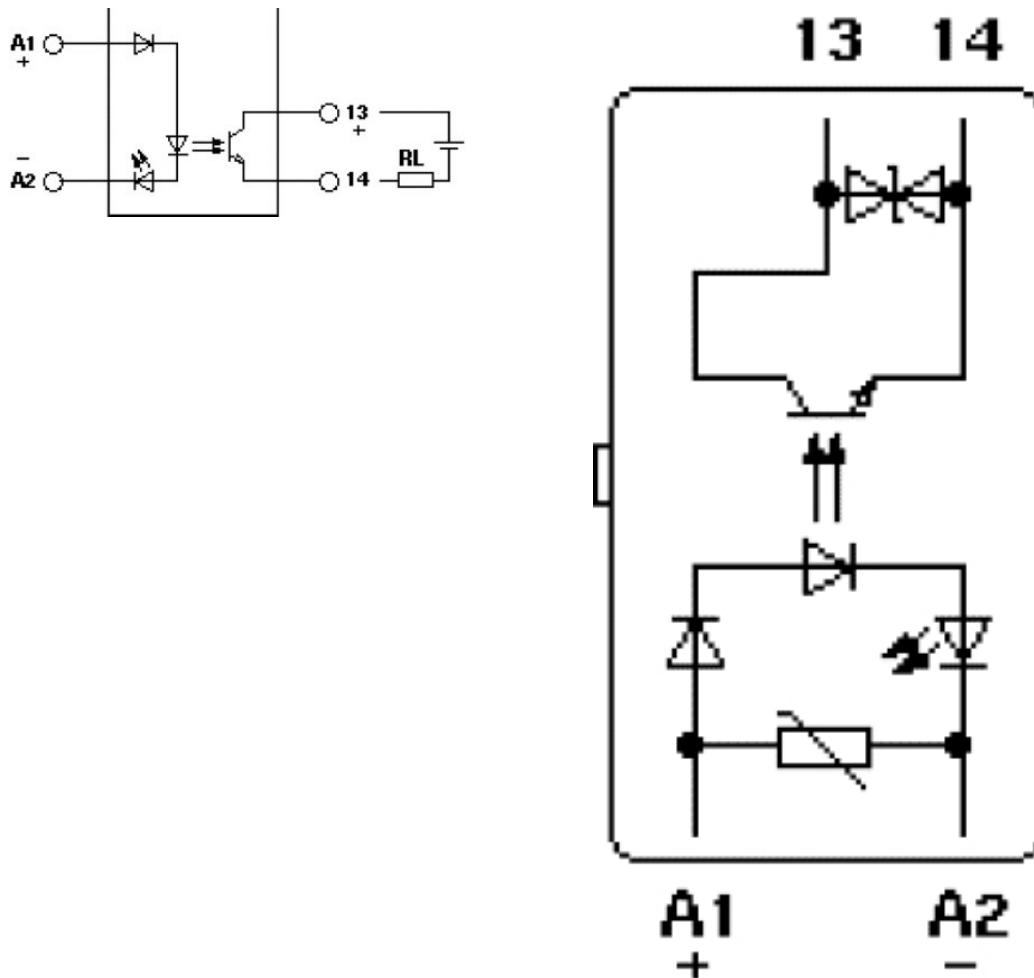

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;