


UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC


Rendelési szám: 2962900

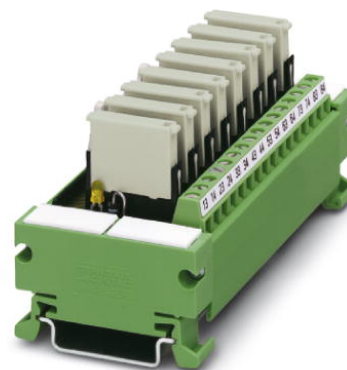

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962900>

VARIOFACE COMPACT LINE, kimeneti modul, 8 miniatűr relével,
egyenként 1 záróérintkező, dugaszolt, 24 V DC-hez (relével)



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087500
Csomag	1
Vámtarifa	85364190
Katalógusoldal információ	Oldal 490 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.05.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	24 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N -re vonatkoztatva	0,8 ... 1,1
Tip. bemeneti áram U_N esetén	6,5 mA
Jellemző mválaszidő	5 ms

Tipikus visszajétségi idő	15 ms
Védelem megnevezése	Szabadonfutó dióda
Védőkapcsolás/-alkatrész	üresjáratú dióda
Üzemi feszültség kijelző	LED zöld
Állapotjelző/csatorna	sárga LED

Kimeneti adatok

Érintkező típusa	1 záróérintkező (kétrétegű érintkező)
Érintkező anyaga	AgNi, 5 µm kemény aranyozással
Maximális kapcsolófeszültség	250 V AC 125 V DC
Minimális kapcsolófeszültség	5 V
Tartós határáram	3 A
Maximális bekapcsolási áram	5 A
Kapcsolóáram minimum	1 mA
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	72 W (24 V DC) 60 W (48 V DC) 50 W (60 V DC) 50 W (110 V DC) 750 VA (250 V AC)

Általános adatok

A csatornák száma	8
Lehetséges kapcsolóelemek	Miniatűr relé, REL-MR-G 24/1
Felszerelve	igen
Szélesség	103 mm
Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	2 kV AC (50 Hz, 1 min)
Mechanikus élettartam	kb. 2×10^7 kapcsolási ütem
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Üzem mód	100 % ED

Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III
Készülékház szigetelőanyagának típusa	PVC, oldala PA erősítetlen
Szín	zöld

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Gerjesztőoldal
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Érintkezőoldal
Csatlakozások száma	18
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	3
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csavarmenet	M3
Csupaszolási hossz	8 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék Típus leírás Leírás

Relék

2961037	REL-MR-G 24/1	dugaszolható miniatűr cserejelfogó, 1 záróérintkező, bemeneti fezsültség: 24 V DC
---------	---------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz

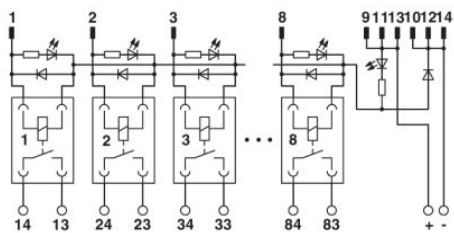

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;