


EMG 30-SP- 4K7LIN

Rendelési szám: 2940252

Az ábrán az EMG 30-SP- 1K LIN változat szerepel

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940252>szabályozási értéket beállító potenciométer, szabályozási értékek
egyedi megadására, ellenállás értéke 4,7 kW

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 079956
Csomag	10
Vámtarifa	85334010
Katalógusoldal információ	Oldal 148 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Bemeneti adatok**

Potenciométer	4,7 k Ω
Ellenállástűrés	± 20 %
A potenciométer terhelhetősége	1 W

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
----------------------------------	---------------------

Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás

Általános adatok

Szélesség	30 mm
Magasság	75 mm
Mélység	68 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	0 °C ... 40 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Elektronikaház anyaga	PC-F szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

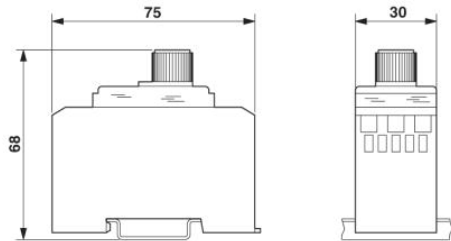

Kapcsolási rajz

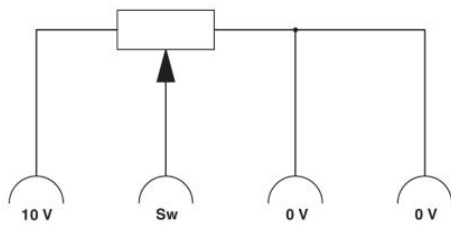

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;