


PACT-FAST-MNT-W16-L65

Rendelési szám: 2276641

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2276641>

A mérőváltó gyorsrögzítő lehetővé teszi a PACT áramváltók villámgyors felszerelését az áramsínre. Az installálás egyszerűen, az ujjak erejével elvégezhető, szerszámra nincs szükség. Rögzítőcsapok: 65 mm, tartóheveder: 16 mm

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 659017
Csomag	1
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 223 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.03.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Szélesség	16 mm
Mélység	65 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 120 °C
Elektronikaház anyaga	PA 6

Meghúzási nyomaték	0,4 Nm
Megjegyzés	A 16 mm széles mérőváltó-rögzítés nagyobb áramváltókhoz is felhasználható, ha a rögzítőcsapok hossza elegendő.

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2277271	PACT MCR-V2- 3015- 60	Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 50...750 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
2277077	PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 150 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA méretezési teljesítmény
2277080	PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277093	PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 400 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277336	PACT MCR-V2- 6015- 85	Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 200...1600 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
2277307	PACT MCR-V2- 6315- 95	Áramsínre húzható mérőváltó, primer áram választhatóan 200...2500 A AC között, szekunder áram választhatóan 1 A AC vagy 5 A AC; pontossági osztály választhatóan 0,5 vagy 1; méretezési teljesítmény választható
2277815	PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 60 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 1,25 VA névleges teljesítmény
2277828	PACT MCR-V2-3015- 60- 75-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 75 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 1,25 VA névleges teljesítmény
2277831	PACT MCR-V2-3015- 60- 80-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 80 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 1,25 VA névleges teljesítmény

2277064	PACT MCR-V2-3015- 60-100-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 100 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 2,5 VA méretezési teljesítmény
2277624	PACT MCR-V2-3015- 60-125-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 125 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 3,75 VA méretezési teljesítmény
2277844	PACT MCR-V2-3015- 60-150-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 150 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 3,75 VA névleges teljesítmény
2277637	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 200 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA méretezési teljesítmény
2277857	PACT MCR-V2-3015- 60-200-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 200 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA névleges teljesítmény
2277860	PACT MCR-V2-3015- 60-250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA névleges teljesítmény
2277640	PACT MCR-V2-3015- 60-300-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 300 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 7,5 VA méretezési teljesítmény
2277653	PACT MCR-V2-3015- 60-500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277103	PACT MCR-V2-3015- 60-600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277666	PACT MCR-V2-3015- 60-750-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 750 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277873	PACT MCR-V2-6015- 85-200-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 200 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 2,5 VA névleges teljesítmény
2277886	PACT MCR-V2-6015- 85-250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1 pontossági osztály, 2,5 VA névleges teljesítmény
2277899	PACT MCR-V2-6015- 85-300-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 300 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 2,5 VA névleges teljesítmény
2277909	PACT MCR-V2-6015- 85-400-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 400 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 2,5 VA névleges teljesítmény
2277912	PACT MCR-V2-6015- 85-500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 5 VA névleges teljesítmény
2277925	PACT MCR-V2-6015- 85-600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA névleges teljesítmény

2277938	PACT MCR-V2-6015- 85-750-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 750 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277941	PACT MCR-V2-6015- 85-800-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 800 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277954	PACT MCR-V2-6015-85-1000-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1000 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA méretezési teljesítmény
2277967	PACT MCR-V2-6015-85-1250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA méretezési teljesítmény
2277970	PACT MCR-V2-6015-85-1500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény
2277983	PACT MCR-V2-6015-85-1600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 15 VA névleges teljesítmény
2277213	PACT MCR-V2-6315- 95-800-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 800 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277226	PACT MCR-V2-6315-95-1000-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1000 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277239	PACT MCR-V2-6315-95-1250-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1250 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277242	PACT MCR-V2-6315-95-1500-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1500 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény
2277255	PACT MCR-V2-6315-95-1600-5A-1	Áramsínre húzható áramváltó, 1600 A AC primer áram; 5 A AC szekunder áram; 1-es pontossági osztály, 10 VA méretezési teljesítmény

Rajzok

Méretrajz

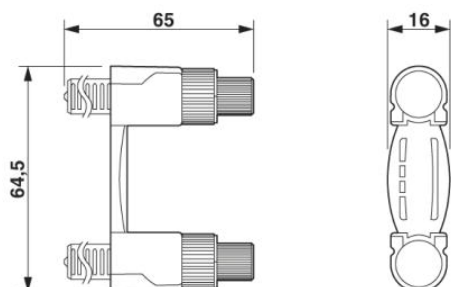

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;