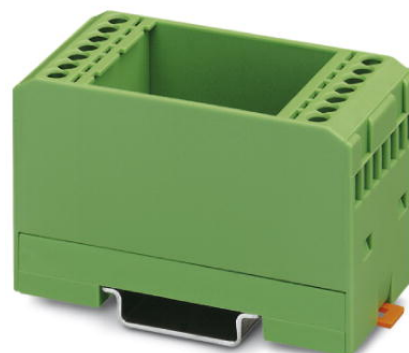



## EMG 37-LG

Rendelési szám: 2947051

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2947051>

Elektronikaház, rögzítőlábbal EN 50022 kalapsínhez, egy NYÁK lap behelyezéséhez, csavaros csatlakozókapcsok és fedél nélkül

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 082529
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 711 (CAT-1-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2004.08.06



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

Általános	
Elektronikaház típus	Beépíthető készülékházak
Elektronikaház anyaga	Szálerősítésű polikarbonát
Szín	zöld
Méretek / pólusok	
Hossz	75 mm

Építési magasság	47,5 mm
Szélesség	37,5 mm
Pólusszám	14
Raszterméret	5 mm

**Műszaki adatok**

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Veszteségi teljesítmény 20 C°-on, vízszintes beépítési helyzetben	1,6 W 1,8 W 7,5 mm
	1,9 W 2,1 W 15 mm
	2,6 W 3,5 W 35 mm
	4 W 5,4 W 52 mm

**Csatlakozási adatok**

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Jelölés</b>		
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
2941594	EMG-GKS 22	Készülékjelölő lap, szélessége 22 mm
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny
2947585	EMG-SGKS 10	Készülékjelölő lap, keskeny

### szerelés

2941510	EMG-KA	Kapocs-/csavarfedél, a készlet egyenként 50 db kapcsokhoz és csavarnyílásokhoz való csíkból áll, 1 csík 12 kapocshelyet fed le.
---------	--------	---

### Általános


2947077	P 1-EMG 37	NYÁK lap, elektronikus alkatrészek szereléséhez
---------	------------	---

### További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerelés</b>		
2947158	EMG 37-H 7,5MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 7,5 mm
2947161	EMG 37-H 15MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 15 mm, szélessége 37,5 mm
2942768	EMG 37-H 35MM KLAR	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, átlátszó kivitelben. Magassága 35 mm, szélessége 37,5 mm
2947174	EMG 37-H 52MM GN	Takarólap, az alkatrészek érintés- és porvédett tokozásához, zöld kivitelben. Magassága 52 mm, szélessége 37,5 mm

## Rajzok

### Méretrajz

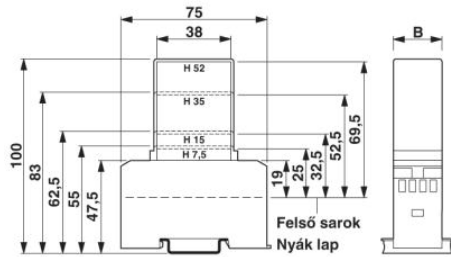

1 = NYÁK lap felső él  
B = elektronikaház szélesség

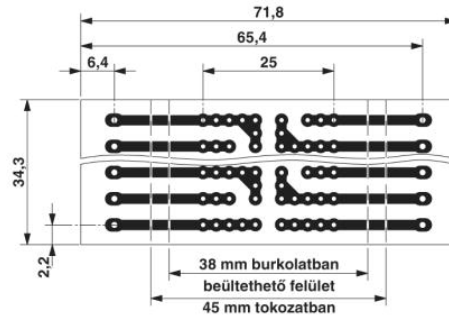

Raszterméret 5 mm  
a = beültethető felület 38 mm a fedélben  
b = beültethető felület 45 mm a készülékházban

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;