

Eredeti használati útmutató
Kvarc hőszugárzó

0








Cikkszám: 23.385.11
11030

Azonosítószám:

Einhell®

QH 1800

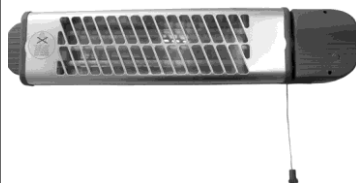

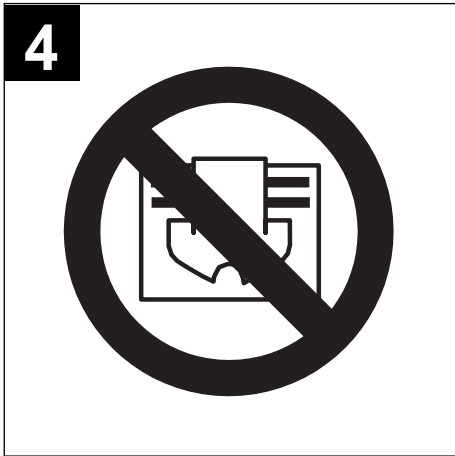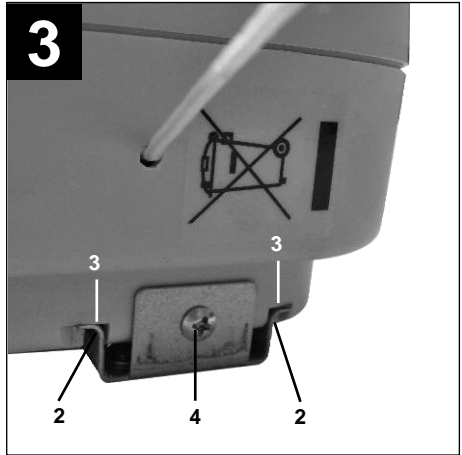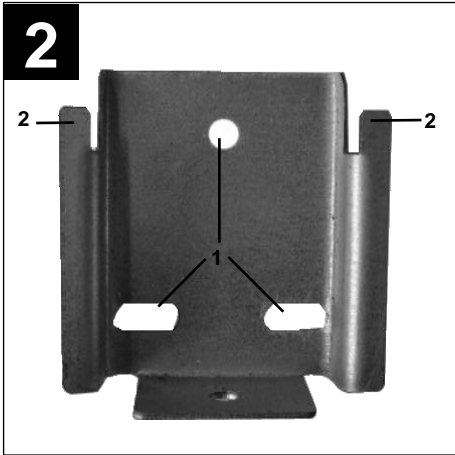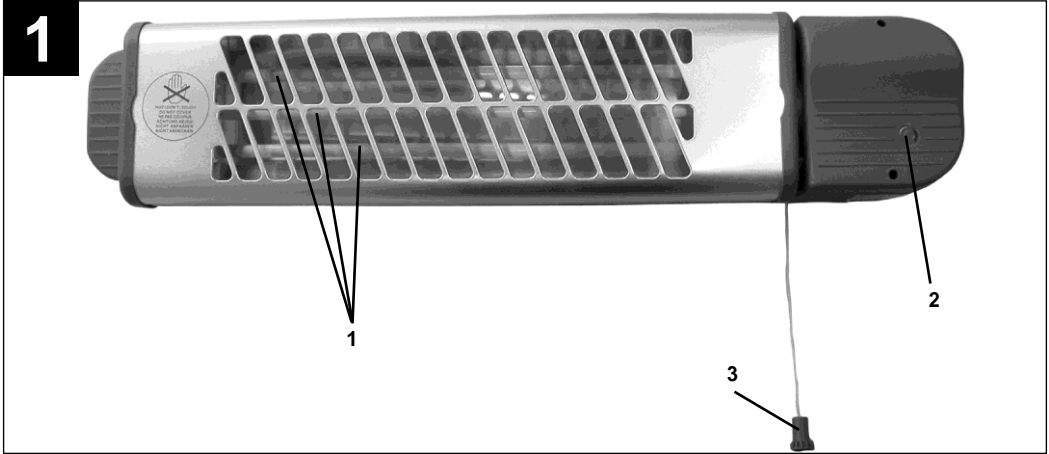

FIGYELEM! Használatba vétel előtt el kell távolítani a szállítási rögzítéseket (kartont) a fűtőrudakról.

Figyelem:

A készülék használata közben be kell tartani néhány biztonsági előírást a sérülések és károk megelőzése érdekében. Olvassa el emiatt figyelmesen ezt a használati útmutatót/biztonsági előírásokat. Őrizze meg jól az útmutatót, hogy bármikor rendelkezésére álljanak az információi. Ha a készüléket továbbadja másoknak, adja vele ezt a használati útmutatót és a biztonsági előírásokat is. Nem vállalunk felelősséget a használati útmutató és a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó balesetekért és károkat.

1. Biztonsági tudnivalók

Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! A készüléket csak a benne leírt módon szabad alkalmazni. Minden más felhasználás tilos.

Jól őrizze meg az útmutatót, és adott esetben adja tovább bármely új felhasználónak.

Ellenőrizze, hogy a készüléket kifogástalan állapotban szállították-e le. Ha esetleg sérülései vannak, ne csatlakoztassa.

A készülék nem alkalmas ipari célokra.

Használat közben ne vezesse a hálózati kábelt a készülék forró részei fölé.

Ne nyissa fel a készüléket, és ne érjen feszültség alatt lévő részekhez – életveszély!

Ne állítsa fel a készüléket vizes helyiség vagy vizesblokk (fürdőkád, zuhanyozó, úszómedence stb.) közelében. A kezelőszerkeket ne érhesse el a zuhany alatt, a fürdőkádban vagy egy folyadékkal töltött edényben tartózkodó személy.

Ne kezelje a készüléket vizes kézzel.

A készüléket úgy állítsa fel, hogy a hálózati dugó mindenkor hozzáférhető legyen.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a hálózati dugót.

Csak felügyelet mellett használja.

A készüléket nem szabad olyan helyiségben felállítani, amelyben veszélyes anyagokat pl. oldószert stb.) vagy gázt alkalmaznak vagy tárolnak.

Tartsa távol a készüléktől a gyúlékony anyagokat vagy gázokat.

Ne használja tűzveszélyes helyiségben (pl. fűtőkamrában).

A fűtőkészüléket csak teljesen kifektetett hálózati kábellel szabad használni.

Tartson az előlaprác és egyes tárgyak (pl. függönyök), falak és más épületrészek között legalább 75 cm távolságot. Az oldaltávolságnak a nem a sugárzás irányában lévő tárgyak vagy falak és a készülék között 30 cm-nek kell lennie. A mennyezettől legalább 30 cm távolságot kell tartani.

A készülék nem alkalmas rögzített elektromos vezetékekre való felszerelésre.

Ne dugjon be idegen testeket a készülék nyílásaiba.

– Áramütés és a készülék tönkremenetelének a veszélye.

A gyerekeket és a gyógyszeres vagy alkoholos befolyás alatt álló személyeket távol kell tartani a készüléktől.

Karbantartást vagy javítást csak meghatalmazott szakemberrel végeztesen.

Használat előtt vizsgálja meg a készüléket, de különösen a hálózati kábelét, hogy nem sérült-e. Sérülés/hiba esetén forduljon villanyszerelőhöz, vagy az illetékes vevőszolgálathoz (Németországban az ISC GmbH).

Víznek vagy más folyadéknak nem szabad a készülékre vagy a belsejébe jutnia – életveszély!

Fürdőszobába történő felszereléskor vegye figyelembe a Magyarországon érvényes biztonsági távolságokat. A kezelőszerkeket ne érhesse el a zuhany alatt, a fürdőkádban vagy folyadékkal töltött vízvételi helynél tartózkodó személy. Németországban nem szabad felszerelni a készüléket a VDE 0100 szabvány 701 része szerinti 0, 1 vagy 2 védelmi zónában (4. ábra). Vegye figyelembe országa előírásait.

A készüléket csak a védelmi sávon kívül található földelt hálózati dugaszaljba csatlakoztassa.

Ne szerelje fel a készüléket közvetlenül egy dugaszalj fölé vagy alá.

Figyelem: Ne fedje le a készüléket.

Vegye figyelembe a készüléken lévő szimbólumot (4. ábra). 4).

A készüléket függőleges falon, a padlótól legalább 1,8 méter magasságban, vízszintes helyzetben rögzítve kell felszerelni. A mennyezettől legalább 30 cm távolságban kell lennie.

Nem megengedett a mennyezetre történő felszerelés. A hőfejlődés miatt a fafödémek még a mennyezettől való minimális távolság betartása esetén is

elsötétedhetnek.

A készüléket csak zárt helyiségben működtesse.

Működés közben semmi esetre se változtassa meg a készülék dőlésszögét. Égési sérülés veszélye! Hagyja lehűlni a készüléket.

A készülék nem alkalmas állattenyésztésben vagy állattartásban való alkalmazásra.

A készüléket gyerekek vagy rokkantak csak felügyelet mellett kezelhetik.

Kisgyerekek nem használhatják játéku a készüléket.

FIGYELEM!: Ez a készülék nincs felszerelve helyiséghőmérséklet szabályzására szolgáló berendezéssel. A fűtőkészüléket nem szabad olyan kis helyiségben alkalmazni, amelyben olyan személyek laknak, akik nem tudják önállóan elhagyni a helyiséget, még ha biztosítva van is az állandó felügyeletük.

FIGYELEM!

Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A biztonsági előírások és használati utasítások betartásának elmulasztása elektromos áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Örizzen meg minden biztonsági előírást és használati útmutatót a későbbi betekintés céljára!

2. A készülék ismertetése 1)

1. kvarc fűtőrudak
2. fűtési fokozat kijelzése
3. húzókapcsoló

3. Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	230 V ~ 50 Hz
	Fűtőteljesítmény:
1800 W (600 W / 1200 W / 1800W)	Védelmi mód:
	IP24

4. Rendeltetés szerű használat.

A készülék olyan helyeken való alkalmazásra készül, ahol azonnali melegre van szükség (pl. fürdőszoba, hobbiszoba). A készülék nem való helyiségek felfűtésére, gépkocsiban vagy a szabadban való használatra.

A készülék nem alkalmas pályázóasztal fűtésére, vagy törőközők és egyéb textíliák szárítására.

A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Minden azon túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. Az ezzel okozott bármilyen kárért vagy sérülésért nem felel a gyártó, hanem csakis a felhasználó/kezelő.

Gondoljon arra, hogy a készülék rendeltetése nem a kézipari, kisipari vagy ipari alkalmazás. Nem vállalunk felelősséget arra az esetre, ha a készüléket kisipari, kézipari, ipari vagy hasonló használatra fogja.

5. Fali felszerelés (2-3. ábra).

Vegye figyelembe az 1. pontban leírt biztonsági előírásokat.

Fontos! Ne kapcsolja be a készüléket függőleges vagy ferde helyzetben (lásd 5. ábra). 5). A készülék tönkremehet ettől.

VIGYÁZAT! Vigyázzon arra, hogy a kifűrandó lyukak helyén ne legyenek elektromos vezetékek vagy más épületszerelések (pl. vízvezetéki csövek). A készülék feltétlenül szilárdan és vízszintes helyzetben legyen fészerezve a falra.

Csak alkalmas rögzítőanyagokat alkalmazzon teherbíró falon. Az együtt szállított tiplik és csavarok a következő anyagú falakhoz alkalmasak: beton, terméskő tömör fugával, tömör téglá, mészhomoktégla, tömör könnyűbetontégla és sejt beton (gázbeton).

A falra történő felszereléshez használja az együtt szállított falitartót.

Úgy fúrja ki a három furatot (1), hogy a falitartó vállai (2) felfelé nézzenek.

Tolja rá a hőszárgázó műanyagházát a falitartóra fentről lefelé ütközésig. A falitartó vállait (2) ekkor be kell tolnia a műanyagház hasítékába (3). Rögzítse a falitartót a mellékelt rövid csavar (4) segítségével a hőszárgázóhoz.

6. Üzembe helyezés

VIGYÁZAT! Üzembe állítás előtt nézze meg, hogy a rendelkezésre álló feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján megadott feszültséggel.

Vegye figyelembe az 1. pontban leírt biztonsági előírásokat.

A kvarc hőszugárzó a helyiség levegője nélkül közvetlenül melegíti a besugárzott tárgyakat vagy személyeket. A fűtőtéljesítményt a hűzőzsinórral működtethető kapcsoló segítségével állíthatja be. A kiválasztott fokozatot kijelzi a hőszugárzó.

6.1 A fűtőtéljesítmény beállítása (1. ábra 1):

A húzókapcsoló zsinórjának (3) az egyszeri vagy többszöri meghúzásával állítható be a kívánt fűtőtéljesítmény. A beállított fűtőtéljesítményt a kijelzőn (2) lehet leolvasni. Ha a legnagyobb fűtőtéljesítmény van beállítva, és még egyszer meghúzza a zsinórt, a készülék kikapcsolódik.

A fűtési fokozatok kijelzése

Nincs fűtőtéljesítmény = a kijelzés „0” – nincs bekapcsolva fűtőcső

Minimális fűtőtéljesítmény = a kijelzés „1” – 1 fűtőcső van bekapcsolva

Mittlere fűtőtéljesítmény= kijelzés „2” – 2 fűtőcső van bekapcsolva

Maximale fűtőtéljesítmény= kijelzés „3” – 3 fűtőcső van bekapcsolva

7. Karbantartás és tisztítás

A tisztítás- és karbantartás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja ki, válassza le a hálózatról, és hagyja lehűlni.

A karbantartási- és javítási munkákat kizárólag egy meghatalmazott elektromos szervizre vagy az ISC GmbH-ra bizza.

A hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizze, hogy nem hibás vagy sérült-e. A sérült hálózati kábelt csak villanyszerelő vagy az ISC GmbH cserélheti ki a vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett.

A ház tisztítására egy enyhén megnedvesített ruhát használjon.

A porszennyeződésekét porszívóval távolítsa el.

Ne használjon gyúlékony

tisztítószert.

A reflektoron és a fűtőrudakon lévő port puhaszörű ecsettel távolítsa el.

Ha nagyon erősen szennyezett a készülék, szakemberrel tisztíttassa meg.

8. Alkatrészrendelés

Alkatrészrendeléskor a következőket kell megadnia:

A készülék típusa

A készülék cikkszáma

A készülék azonosítási száma

A szükséges cserealkatrész alkatrészszáma

Aktuális árakat és információkat a következő oldalon talál: www.isc-gmbh.info

9. Üzemzavar

A fűtőrudak nem adnak le meleget.	A készülék ki van kapcsolva, a kijelzés "0".	Kapcsolja be a készüléket.
	Lekapcsolt a házi biztosító vagy az áramvédő kapcsoló.	Vizsgálja meg a házi biztosítót, figyeljen arra, hogy ne terhelje még egy nagyteljesítményű fogyasztóval.

Ha a fenti okok vizsgálata ellenére a készülék még mindig nem működne, forduljon a vevőszolgálatához (Németországban az ISC GmbH-hoz).