 



DK-BIC-35

Rendelési szám: 2749880

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2749880>

Átmenő kapocs VAL és FLT alkalmazásokhoz



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 108212
Csomag	1
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 62 (CAT-6-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozástechnika IN	Biconnect csavaros kapocs
Csatlakozástechnika OUT	Biconnect csavaros kapocs
Csavarmenet	M5
Meghúzási forgatónyomaték min	4,5 Nm

Csupaszolási hossz	14,5 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	25 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	35 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	0,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	20
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	2
Méretezési feszültség	500 V AC/DC
I _N névleges áram	125 A (30 °C)
Vizsgálati villámáram (10/350)μs, töltés	50 As
Vizsgálati villámáram (10/350)μs, specifikus energia	2,50 MJ/Ω
Vizsgálati villámáram (10/350)μs, áramcsúcsérték I _{imp}	100 kA
Legnagyobb tartós feszültség UC	500 V AC/DC
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
Elektronikaház anyaga	PA 6.6-FR
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	DIN VDE 0110-1 IEC 60664-1
Szabványok/előírások	IEC 61643-1 DIN EN 61643-11 IEC 60947-7-1
Szerelési mód	Kalapsín: 35 mm
Kialakítás	egyrészes kalapsínre szerelhető modul
Védettség	IP20
Szélesség	17,7 mm
Magasság	89,8 mm
Mélység	65,5 mm
Szín	fekete

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST, KEMA-KEUR, UL Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

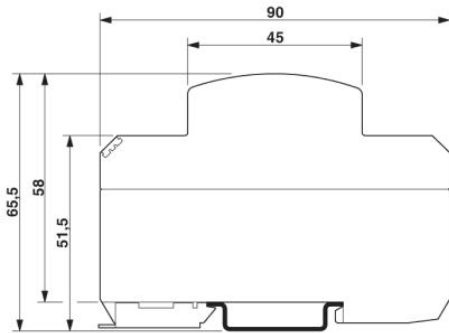

Kapcsolási rajz



DK-BIC-35 Rendelési szám: 2749880

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2749880>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;