


GEV

Gutkes GmbH
Rehkamp 13
30853 Langenhagen
Germany
www.gev.de
service@gev.de

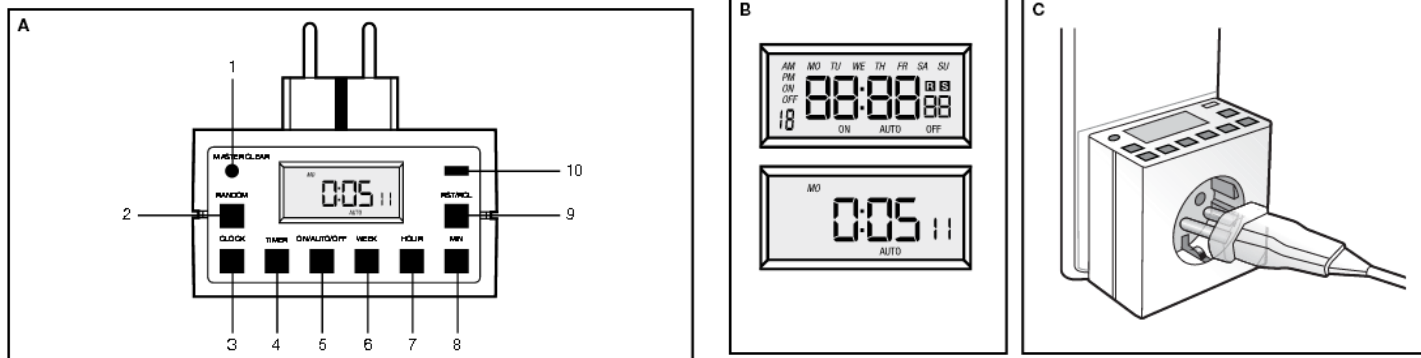

CONRAD
Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Digitális időkapcsoló óra LZV 6119

Ennek a terméknek a beszerzésével Ön egy minőségileg magas értékű GEV termék mellett döntött. Kérjük, olvassa el gondosan ezt a használati útmutatót, hogy biztosítani tudja a készülék tökéletes működését. Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később, szükség esetén bele tudjon nézni. Kezelő szervek (A. ábra).

- 1 **MASTER CLEAR:** Törli a memória összes adatát, beleértve az aktuális óraidőt, és minden programot.
- 2 **RANDOM:** véletlenszerű be- és kikapcsolási funkció
- 3 **ÓRA:**
 - Az aktuális óraidő beállítható a **WEEK, HOUR, MIN** gombokkal kombinálva
 - A 12 vagy 24 órás mód beállítása a **TIMER** gombbal kombinálva
 - A nyári időszámítás funkció az **ON/AUTO/ OFF** gombbal kombinálva állítható be.
- 4 **IDŐZÍTŐ:** A programok beállíthatók a **WEEK, HOUR, MIN** gombokkal kombinálva
- 5 **ON/AUTO/OFF:** Az időkapcsoló óra üzemmódjainak választása
- 6 **WEEK:** A hét beállítása a **CLOCK** gombbal, vagy a **TIMER** gombbal kombinálva
- 7 **HOUR:** Az órák beállítása a **CLOCK** gombbal, vagy **TIMER** gombbal kombinálva
- 8 **MIN:** A percek beállítása a **CLOCK** gombbal, vagy **TIMER** gombbal kombinálva
- 9 **RST/RCL:** Visszaállító gomb
- 10 **LED:** Állapotjelző

Az LC kijelzőn látható jelzések magyarázata (B ábra).

MO = hétfő
TU = kedd
WE = szerda
TH = csütörtök
FR = péntek
SA = Szombat
SU = Sonntag
ON = BE
OFF = KI
AUTO = az időkapcsoló óra a programozó módban van
S = nyári időszámítás
R = a véletlenszerű funkció aktív

Biztonsági tudnivalók:

Olyan károk esetén, amelyek a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek, elvesz a garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget. Tárgyi- vagy személyi sérülésekért, melyek szakszerűtlen használatból, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk semmilyen felelősséget. Ilyen esetekben minden szavatosság- és garancia igény megszűnik. Biztonsági- és engedélyezési okokból nem tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása. A készülékeket ne dugaszolja egymás után. A dugaszoló aljzat csak kihúzott hálózati dugó



esetén feszültségmentes! Csak száraz beltéri helyiségben használható.

Az első használatba vétel

Dugja be az időkapcsoló óra dugóját kb. 14 órára egy konnektorba, hogy a belső, beépített akku az áthidalási funkcióhoz feltöltődhessen.

- Master Clear/Minden beállítás törlése

Nyomja meg egy hegyes tárggyal a **MASTER CLEAR (1) gombot**. Ezzel minden adatot töröl, és megteremti az előfeltételeket az óra beállításához. Az LC-kijelzőn **(10) kb.** 3 másodpercre megjelenik az összes látható szimbólum (tesztfunkció), majd az óraidő **0:00:00 MO AUTO**.

Az óraidő beállítása

Az óraidő beállítása előtt, ha aktuális, a nyári időszámításra (+1 óra) kell átállítani az órát). Lásd a „Nyári-téli időszámítás” fejezetet

- Nyomja egyszerre a **CLOCK** és **WEEK** gombokat, a hét napjának beállításához.

- Nyomja egyszerre a **CLOCK** és **hour** gombokat, az óra kijelzés beállításához.

- Nyomja egyszerre a **CLOCK** és **MIN** gombokat, a perc kijelzés beállításához.

- Példa:

Óraidő beállítás Reset (visszaállítás) után kedd 13:26 órára

- Nyomja 1-szer egyszerre a **CLOCK (3)** és **WEEK (6)** gombokat/ a **TU** kijelzés jelenik meg.

- Nyomja egyszerre a **CLOCK (3)** és **hour (7)** gombokat 13-szor/ Kijelzés 13:00

- Nyomja egyszerre 26-szor a **CLOCK (3)** és **MIN (8)** gombokat/ Kijelzés: 13:26

-24h/12h

Ha egyszerre nyomja meg a **CLOCK (3)** és **TIMER (4)** gombokat, átkapcsolhat a 24- illetve 12 órás kijelzési mód között. (12 órás üzemmód = 1 **AM** - 12 **AM** & 1 **PM** - 12 **PM**). A 12 órás üzemmódban d.u. **PM** jelenik meg a kijelzőn.

- Nyári - téli időszámítás

Nyomja egyszerre a **CLOCK (3)** és **ON/AUTO/OFF (5)** gombot. Az óraidő 1 órával előre áll be (nyári időszámítás) és a kijelzőn jobboldalon megjelenik a nyári időszámítás szimbóluma. E lépéseket ismételve, beállítható a téli időszámítás.

A kapcsolóóra programozása

Az időkapcsoló óra 10 programhellyel rendelkezik. Minden programhelyhez egy bekapcsolási idő „ON” és egy kikapcsolási idő „OFF” programozható. Egy programhely egyes hétköznapi napokra vagy előre meghatározott napi blokkokra programozható.

A következő napi blokkok állíthatók be:

HÉ - SZO (egész hét), **HÉ - SZO** (egyes napok), **HÉ - PÉ, SZO - VA, HÉ - SZO, HÉ + SZE + PÉ, KE + CSÜT + SZO, HÉ - SZE, CSÜT - SZO, HÉ + SZET + PÉ + SZO**.

Ajánlatos a kívánt programozást előzőleg felírni, ez megkönnyíti a beadást. A programozó módba való jutáshoz a **(4)** gombot egyszer megnyomni. Megjelenik „**ON 1**”. Az 1. programhely bekapcsolási adatai jelennek meg. Ha a kapcsolási blokk üres, az óraidő helyén „---” jelenik meg.

- A **(6)** gombbal a hét napja beállítható / a napi blokk kiválasztható.

- Az órák kijelzését a **(7)** gombbal lehet beállítani.

- A **(8)** gomb újbóli nyomásával a percek kijelzése állítható be.

- Egy rövid nyomással a **(4)** gombra megjelenítheti az 1. programhely kikapcsolási adatait. Programozza itt az 1. programhely kikapcsolási időpontját. Az eljárás azonos azzal, amit a bekapcsolási időpontnál ismertettünk.

- Példa:

Az időkapcsoló óra hétfőtől péntekig kapcsoljon be 16:05 órakor, és kapcsoljon ki 22:10 órakor. Programozzuk az 1. programhelyet.

- Nyomja 1-szer a **TIMER (4)** gombot: **1 ON** jelenik meg.

- Nyomja 1-szer a **WEEK (6)** gombot: a hét napjai jelennek meg.

- Nyomja a **WEEK (6)** gombot annyiszor, hogy a hét **HÉ/KE/SZE/CSÜT/PÉ** napjai jelenjenek meg.

- Nyomja a **hour (7)** gombot addig, amíg az óra kijelzésen **16** meg nem jelenik.

- Nyomja a **MIN (8)** gombot addig, amíg a perc kijelzésen **05** meg nem jelenik.

- Nyomja 1-szer a **TIMER (4)** gombot: **1 OFF** jelenik meg.

- Nyomja 1-szer a **WEEK (6)** gombot: a hét napjai jelennek meg.

- Nyomja a **WEEK (6)** gombot annyiszor, hogy a hét **HÉ/KE/SZE/CSÜT/PÉ** napjai jelenjenek meg.

- Nyomja a **hour (7)** gombot addig, amíg az óra kijelzés **22** meg nem jelenik.

- Nyomja a **MIN (8)** gombot addig, amíg a perc kijelzésen **10** meg nem jelenik.

-Törlés / deaktiválás (kikapcsolás)

Az egyes programok felülírhatók vagy deaktiválhatók (kikapcsolhatók). A felülírásra vonatkozóan ld.: **Kapcsolóóra programozása** c. szakaszt. Egy program deaktiválására nyomja meg a visszaállító **(9)** gombot, programozó üzemmódban. A beállított idő helyén „---” jelenik meg. A deaktivált programokat a visszaállító **R (9)** gomb újbóli nyomásával ismét lehet aktiválni.

Véletlenyszerű bekapcsolási funkció

A **RANDOM (2)** gomb nyomásával a véletlen funkció (ami csak az „**AUTO**” kapcsolásváltozatban lehetséges) aktiválható vagy deaktiválható. Ezt a kijelzőn az „**R**” kijelzés nyugtázza. A véletlen funkció bekapcsolása következtében a dugaszoló aljzat **06:00 PM** és **06:00 AM** között egy 10 - 31 perc közötti "időablak" tartamára bekapcsolódik.

A programozás aktiválása - manuális be- és kikapcsolás

Az **ON/AUTO/OFF (5)** gomb nyomása által a programozás aktiválódik, vagy a dugaszoló aljzat kézzel **BE** ill. **KI** kapcsolható.

Lehetséges 3 változat, amelyeken többszöri **ON/AUTO/OFF (5)** gombnyomással sorban át lehet kapcsolni:

ON = a dugaszoló aljzat tartósan bekapcsolott állapotban van, a beállított programok nincsenek figyelembe véve.

AUTO = a dugaszoló aljzat a megadott időpontokban **BE-** és **KI** kapcsolódik.

OFF = a dugaszoló aljzat tartósan bekapcsolott állapotban van, a beállított programok nincsenek figyelembe véve

A véletlen kapcsolási funkció (akkor is, ha ki van jelezve) az **ON** és **OFF** pozíciókban nem működtethető.

Az időkapcsoló óra csatlakoztatása (C ábra)

Az óraidő és a programok beállítása után dugja be az időkapcsoló órát a dugaszoló aljzatba, és a kapcsolandó készüléket az időkapcsoló órába. Gondoskodjon róla,

hogy, amennyiben a fogyasztó készüléknek saját kapcsolója van, ez "ON" (be) állásban legyen.

Vegye figyelembe a maximális terhelést!

Tudnivalók az elemekről és akkumulátorokról



Az elhasznált elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A használt elemek tulajdonosa törvényileg köteles ezeket leadni, és ezt ingyenesen meg tudja tenni a vásárlás helyén.

Az elemek és akkuk környezetre és egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak, ezért szakszerűen kell őket ártalmatlanítani.

Tudnivalók az újrahasznosításról



Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé helyezni. Régi készülékek tulajdonosai törvényileg kötelesek ezeket a készülékeket szakszerűen ártalmatlanítani. Bővebb információkat az állami- vagy területi illetékes önkormányzat hatóságainál kaphat.

Műszaki adatok

Üzemelési feszültség	230 V~50Hz,
Kapcsolási teljesítmény	max. 3.600 W,
Teljesítmény felvétel	kb. 0,5 W
Környezeti hőmérséklet:	-10°C ... + 40°C,
Névleges áram	max. 16 A (ohmos terhelés) max. 2A induktív terhelés (pl. motorok)
Tárhelyek	20 (10 x BE/10 x KI)
Vizsgálati jel	INTERTEK/GS
Típus:	TGE-1LA
Védettség:	IP 20
Érintésvédelmi osztály.....I	
Méret	Szé 70 x Ma 75 x Mé 78 mm
μ = érintkező nyílás táv < 1,2 mm	

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartjuk.

Gutkes GmbH

Rehkamp 13

30853 Langenhagen Németország

Fax: +49 (0)511/95 85 805

www.gev.de service@gev.de