

## PT-IQ-2X2-24DC-P

Rendelési szám: 2800804



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800804>

Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített többfokozatú diagnosztikai és állapotjelzővel a modulon, két 2-eres, földpotenciál-függetlenül meghajtott jeláramkörhöz. Névleges feszültség 24 V DC

### Kereskedelmi adat

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| EAN                       | 4 046356 659185       |
| Csomag                    | 1                     |
| Vámtarifa                 | 85363010              |
| Katalógusoldal információ | Oldal 76 (CAT-6-2013) |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.03.30



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Elektronikaház anyaga                      | PA 6.6           |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint        | V0               |
| Szín                                       | fekete           |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi)             | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési mód  | alapelemre                                                                             |
| Kialakítás     | Dugasz                                                                                 |
| Védettség      | IP20                                                                                   |
| Hatóirány      | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/<br>Shield-Earth Ground |
| Szélesség      | 17,7 mm                                                                                |
| Mélység        | 46,6 mm                                                                                |
| Osztási egység | 1 TE egységnyi mélység                                                                 |

#### védelmi kapcsolás

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| $U_N$ névleges feszültség          | 24 V DC           |
| Legnagyobb tartós feszültség $U_C$ | 30 V DC           |
|                                    | 21 V AC           |
| $I_N$ névleges áram                | 700 mA (45 °C-ig) |
| Összegáram-lökés (8/20)µs          | 20 kA             |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás            | Leírás                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0811228        | X-PEN 0,35              | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm                                                                                                                 |
| 0814717        | ZBF 15:SO/CMS           | Jelölőcsík, lapos, fehér                                                                                                                                                                                                                        |
| 0808671        | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN  | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0810821        | ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 2-20, 22-40 stb. 82-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm  |


|         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0810863 | ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm       |
| 0808697 | ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN     | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |
| 0808668 | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT   | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm                               |
| 0808707 | ZBF 5:SO/CMS              | Jelölőcsík, lapos, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5 mm                                                                                                                                                                                  |
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT          | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm                                 |
| 0800763 | ZBN 18:SO/CMS             | Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 18 mm                                                                                                                                                                                        |
| 2809128 | ZBN 18:UNBEDRUCKT         | Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, Szövegmező mérete: 18 x 5 mm                                          |

#### További termékek

| Termék          | Típus leírás | Leírás                                                                                            |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>szerelés</b> |              |                                                                                                   |
| 2839295         | SSA 3-6      | Köpeny-gyorscsatlakozó 3 - 6 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete  |
| 2839512         | SSA 5-10     | Köpeny-gyorscsatlakozó 5 - 10 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete |

#### Rajzok

##### Kapcsolási rajz

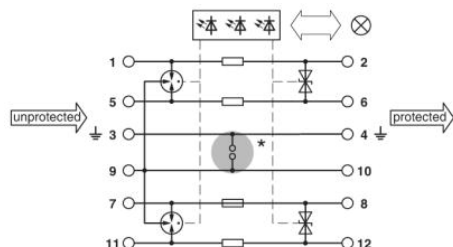

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;