


## CTM EST

Rendelési szám: 2838649



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838649>

LSA-PLUS földelő dugasz (COMTRAB CTM) CT-TERMIBLOCK...  
eszköz és CT 10... bontóléc potenciáljainak rövidre zárásához és  
földeléséhez

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 907631
Csomag	10
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 104 (CAT-6-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.04.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Elektronikaház anyaga	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
Szabványok a levegő- és kúszó áramúthoz	DIN VDE 0110-1
	IEC 60664-1

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 75 °C
Szerelési mód	CT-TERMIBLOCK és LSA-PLUS-bontósávon
Kialakítás	LSA-PLUS modulok
Pólusszám	2
Védettség	IP20
Szélesség	9,5 mm
Magasság	21 mm
Mélység	53,5 mm

**védelmi kapcsolás**

$I_N$ névleges áram	1,5 A (25 °C)
Összegáram-lökés (8/20) $\mu$ s	10 kA
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás	nincs

**Csatlakozási adatok**

Csatlakozástechnika IN	COMTRAB rendszer
Csatlakozástechnika OUT	COMTRAB rendszer
Csatlakozástechnika	LSA-PLUS

**Potenciál-kiegyenlítés csatlakozás**

Csatlakozási mód	Rugóérintkező
------------------	---------------

**Tanúsítványok**

Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Méretrajz

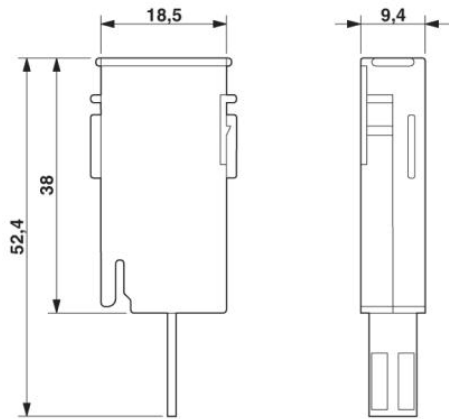

### Kapcsolási rajz

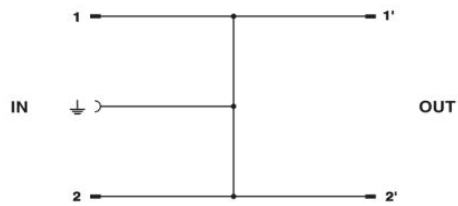

CTM EST Rendelési szám: 2838649

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2838649>

---

## Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;