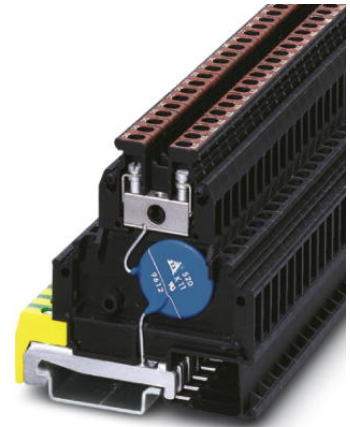



TT-SLKK 5-C 3N3-230AC

Rendelési szám: 2798792

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2798792>

Sorozatkapocs zavarshűző kondenzátorral a kapocstest és a kalapsín között, külön PE csatlakozó, kapacitása: 3,3 nF, NS 35/7,5 sínre szerelhető, kapocsszélesség: 6,2 mm, kapocsmagasság: 69 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 101480
Csomag	50
Vámtarifa	85363010
Katalógusoldal információ	Oldal 113 (TT-2011)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános**

Elektronikaház anyaga	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Szín	fekete
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 85 °C
Szerelési mód	Kalapsín: 35 mm

Kialakítás	Egyemeletes kapocs - külön PE csatlakozás
Pólusszám	1
Védettség	IP20
Hatóirány	Line-Earth Ground
Szélesség	6,2 mm
Magasság	66,5 mm
Mélység	69,5 mm

védelmi kapcsolás

U_N névleges feszültség	230 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C	250 V AC
Legnagyobb tartós feszültség U_C (ér-föld)	250 V AC
I_N névleges áram	34 A (45 °C)
Határfrekvencia fg (3dB), aszimm. (PE) 50 ohm-rendszerben	típ. 2 MHz
Határfrekvencia fg (3dB), aszimm. (PE) 150 ohm-rendszerben	típ. 550 kHz
Határfrekvencia fg (3dB), aszimm. (PE) 600 ohm-rendszerben	típ. 170 kHz
Kapacitás (ér-föld)	3,3 nF


Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csatlakozástechnika IN	Csavaros kapcsok
Csatlakozástechnika OUT	Csavaros sorkapcsok
Csavarmenet	M3
Meghúzási nyomaték	0,5 Nm
Csupaszolási hossz	8 mm
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Szabványok

Szabványok / rendelkezések	VDE 0565-1
----------------------------	------------

 Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 491-500-ig, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
1051414	ZB 6,LGS:L1-N,PE	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
1051430	ZB 6,LGS:U-N	Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, feliratozható a következőkkel: Plotter, hosszában feliratozva: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
1050499	ZB 6:SO/CMS	Jelölőcsík, fehér, a következő kapocsszélességhez: 6 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 6,15 x 10,5 mm
0808749	ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm

0808736	ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 6,15 mm

szerelés


2770228	D-UKK 3/5 BK	Lezárófedél, Hossz: 56 mm, Szélesség: 2,5 mm, Magasság: 66,5 mm, Szín: fekete
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Távtartó lap, Hossz: 56 mm, Szélesség: 2,5 mm, Magasság: 25 mm, Szín: fekete

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
2770228	D-UKK 3/5 BK	Lezárófedél, Hossz: 56 mm, Szélesség: 2,5 mm, Magasság: 66,5 mm, Szín: fekete
2770833	DP-UKK 3/5 BK	Távtartó lap, Hossz: 56 mm, Szélesség: 2,5 mm, Magasság: 25 mm, Szín: fekete
2839295	SSA 3-6	Köpeny-gyorscsatlakozó 3 - 6 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete
2839512	SSA 5-10	Köpeny-gyorscsatlakozó 5 - 10 mm vezeték-átmérőkhöz. Potenciál-csatlakozó vezeték: 200 mm, fekete

Rajzok

Diagram

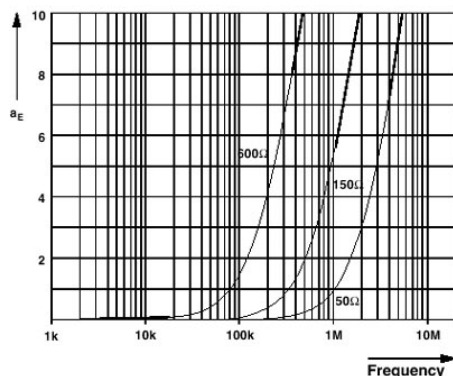

Kapcsolási rajz

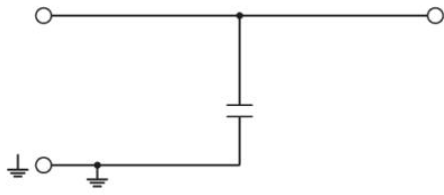

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;