

QP 1,5/ 1-M

Rendelési szám: 3051043

Az ábrán a termék különböző változatai szerepelnek (bal, középső és jobb oldali elem) különböző színekben



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3051043>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: gyorscsatlakozó, Pólusszám: 1,
Keresztmetszet: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Szélesség: 5,2
mm, Magasság: 40 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 082891
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 425 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Középső dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsappal, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül

Műszaki adatok

Méretek

Szélesség	5,2 mm
Hossz	20 mm
Magasság	40 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	17,5 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	17,5 A
U _N névleges feszültség	500 V
Pólusszám	1

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,25 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	24
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	16
Csatlakozási mód	gyorscsatlakozó
Érszigetelés anyaga	PVC/PE
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő	VDE 0295 Kl.1-5 osztály

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Fedél

3036725	DP PS-5	Távtartó lap, Szín: vörös
---------	---------	---------------------------

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz
3030983	PS-5	Vizsgálóadapter, Szín: vörös
3038723	PS-5/2,3MM RD	vizsgálódugasz, Szín: vörös
0201647	RPS	Szűkítődugasz, Szín: szürke

szerszámok


1204517	SZF 1-0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsolókhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6 x 3,5 x 100mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Rajzok

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz

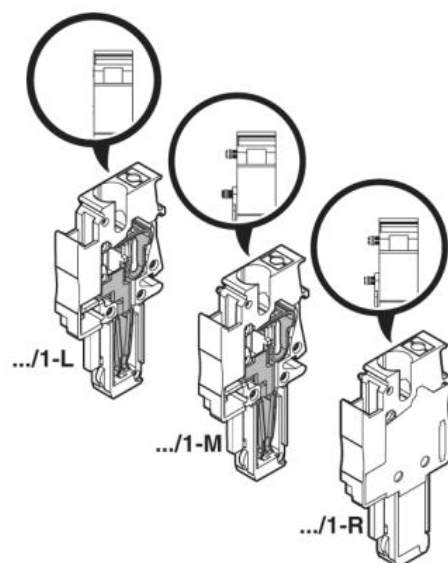

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;