

SPTA 1/ 8-3,5

Rendelési szám: 1752162

Az ábrán a 10 pólusú változat látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752162>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 9 A, Névleges feszültség: 200 V, Raszterméret: 3,5 mm, Pólusszám: 8, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 321013
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 137 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.10.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	10 mm
Raszterméret	3,5 mm
„a” méret	24,5 mm
Pólusszám	8

Csapméretek	0,6 x 1,0 mm
Csaptávolság	3,5 mm
Furatlyuk átmérője	1,1 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	SPTA 1/
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/3)	160 V
Méretezési feszültség (III/2)	200 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	9 A
Névleges keresztmetszet	1 mm ²
Maximális terhelőáram	9 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	8 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	0,75 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	0,75 mm ²

Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	26
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IEC/IEC CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

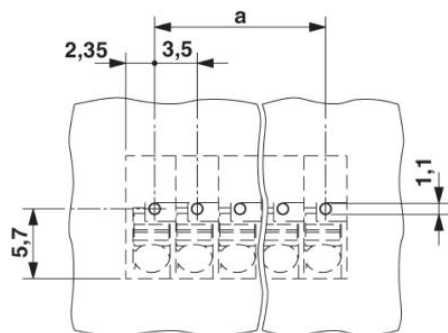

Méretrajz

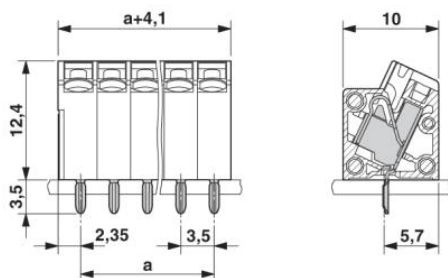

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;