


ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2 R1,7

Rendelési szám: 1883093

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

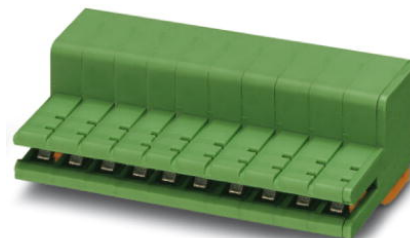

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1883093>

Direkt csatlakozó, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2):
320 V, Pólusszám: 7, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika:
Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés:
Direkt csatlakozó

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 161057
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 365 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	35 mm
Pólusszám	7

Műszaki adatok

Termékcsalád	ZEC 1,5/..-ST
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	10 A
U _N névleges feszültség	250 V
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	10 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	7 mm
Idomszer	A 1

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IECEE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm
0805072	SK 5/3,8:SO	Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm
0805409	SK 5/3,8:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Bezeichnungstift, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 5 mm
szerszámok		
1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

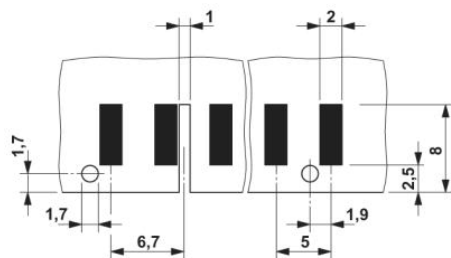

NYÁK lap vastagsága $1,6 \pm 0,2$ mm

Méretrajz

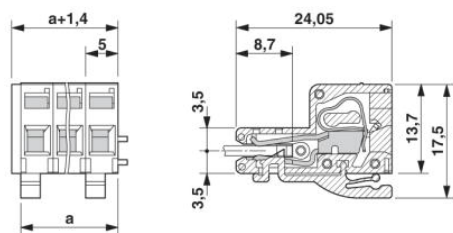

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;