

 
EM-DUO 120/15

Rendelési szám: 5600461



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=5600461>

Sínre szerelhető dupla csatlakozóaljzat, 35-mm-es kalapsínre szerelhető az EN 60715 szerint, készülékház színe: fehér, csavaros csatlakozással, országspecikus változat: USA



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 929930
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 519 (CAT-5-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	125 V AC
I_N névleges áram	15 A
Érintkező anyaga	CuZn37
Tipikusan alkalmazható a következő országokban:	USA
Szín	fehér
Szigetelőanyag	PVC 94 V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Szabványok/előírások	UL 508

Szélesség	83 mm
Magasság	134 mm
Mélység	49 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	6 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	30
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Listed

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok


Csatlakozási rajz

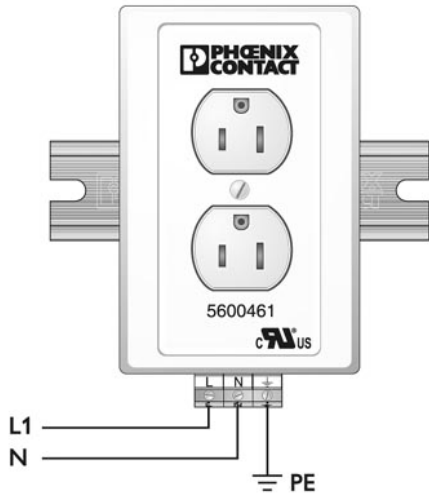


Méretrajz

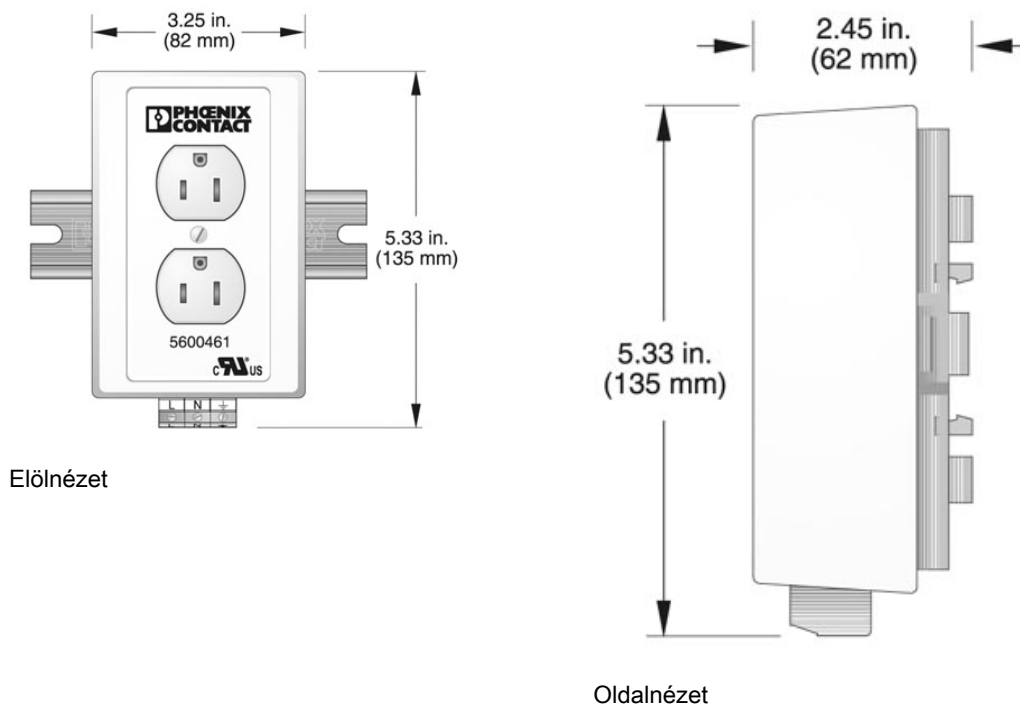

Alulnézet

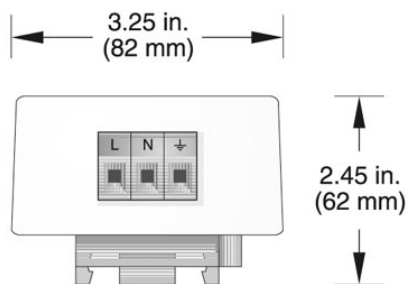

Kapcsolási rajz

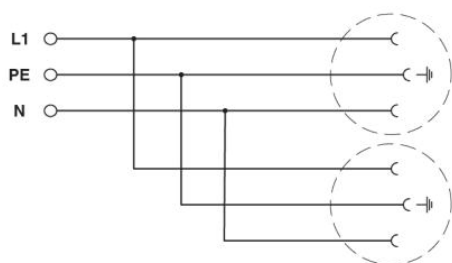

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;