


MDSTB 2,5/ 2-G

Rendelési szám: 1762046

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

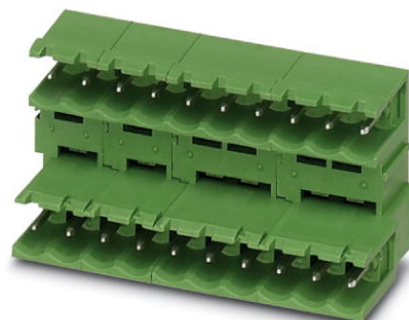

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1762046>

Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1736771, 1736768 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 030964
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 326 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	22,1 mm
Raszterméret	5 mm

„a” méret	5 mm
Pólusszám	2
Csapméretek	1 x 1 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MDSTB 2,5/...-G
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	10 A
U _N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	10 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	15 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	15 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804183	SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapcsolásiélességhez: 5 mm

dugasz/adapter

1734401	CR-MSTB	Kódolóelem, a készülékház kikönnnyítésébe ill. az invertált dugaszba kell betolni, piros szigetelőanyagból
---------	---------	--

szerelés

1806588	MDSTB 2,5-AS	Kilőkő, az aljzat minden oldalára felszerelendő
1786679	MDSTB-SE	Oldalelem, az MSTB csatlakozók oldalsó eltolásához, 2,54 mm vastag, színe: zöld
1755477	MSTB-BL	Vakdugó, részképzéshez, a pólus csapjára kell helyezni, zöld szigetelőanyagból

Általános

1736771	MDSTB 2,5/ 2-GFL-5,08	Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1736771, 1736768 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!
1736768	MDSTB 2,5/ 2-GFR-5,08	Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1736771, 1736768 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1909210	FKCT 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink


Általános

1910351	FKC 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910526	FKC 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909401	FKCT 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909715	FKCVR 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1909883	FKCVR 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910034	FKCVW 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1910209	FKCVW 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779411	FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779644	FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1754449	MSTB 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1786831	MSTB 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1765771	MSTBP 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1779835	MSTBT 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1792016	MVSTBR 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1835478	MVSTBR 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink


1792524	MVSTBW 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1835287	MVSTBW 2,5/ 2-STF	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1768765	SMSTB 2,5/ 2-ST	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

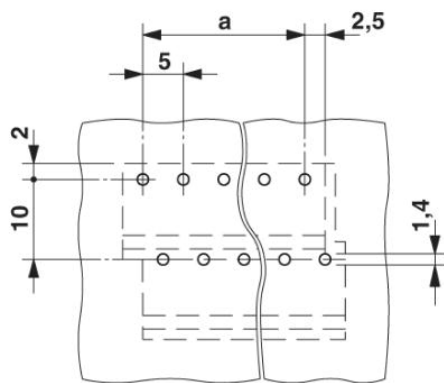

Méretrajz

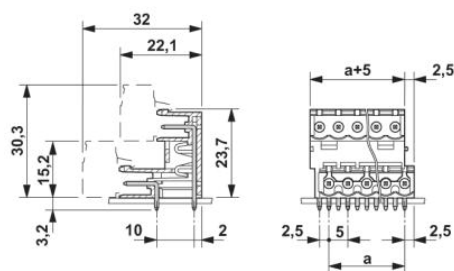

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;