


## MCDN 1,5/ 3-G1-3,5 RNP26THR

Rendelési szám: 1953415

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

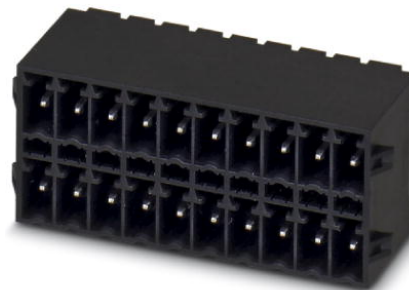

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1953415>

Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Rögzítőpecekkel ellátott termék. A láb hossza 2,6 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a <http://www.combicon.com> címen talál

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 919443 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 219 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretetek / pólusok

|              |         |
|--------------|---------|
| Hossz        | 13,3 mm |
| Magasság     | 15,2 mm |
| Raszterméret | 3,5 mm  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| „a” méret          | 7 mm         |
| Pólusszám          | 3            |
| Csapméretek        | 0,8 x 0,8 mm |
| Csaptávolság       | 3,50 mm      |
| Furatlyuk átmérője | 1,3 mm       |

#### Műszaki adatok

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád                          | MCDN 1,5/..-G1-RN-THR |
| Szigetelőanyag csoport                | IIIa                  |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 2,5 kV                |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 2,5 kV                |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 2,5 kV                |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 160 V                 |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 250 V                 |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE                |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 8 A                   |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 160 V                 |
| Maximális terhelőáram                 | 8 A (pólusonként)     |
| Szigetelőanyag                        | LCP                   |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                    |
| Szín                                  | fekete                |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 150 V                 |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 8 A                   |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 150 V                 |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 8 A                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok


| Termék                | Típus leírás             | Leírás                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b>        |                          |                                                                                                                                                                                |
| 0805030               | SK 3,5/2,8:SO            | Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm                                                                                       |
| 0804109               | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN | Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-(99)100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,81 mm |
| <b>dugasz/adapter</b> |                          |                                                                                                                                                                                |
| 1734634               | CP-MSTB                  | Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból                                                                              |

## Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

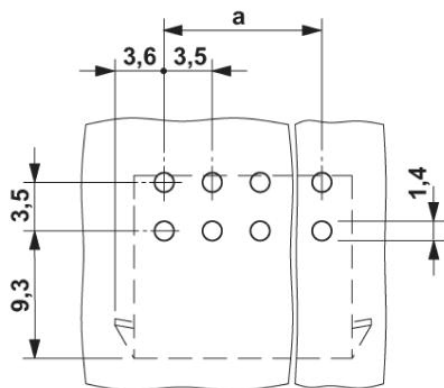

Méreterajz

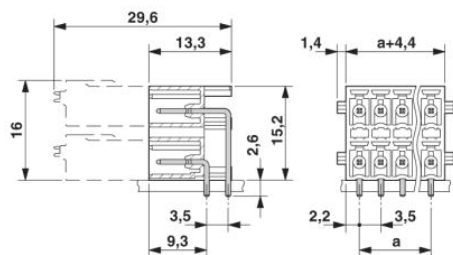

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;