


## FKCN 2,5/ 2-ST-5,08

Rendelési szám: 1754568

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1754568>

Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2):  
320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika:  
Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 329521
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 278 (CAT-1-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok	
<b>Méret / pólusok</b>	
Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	5,08 mm
Pólusszám	2
<b>Műszaki adatok</b>	
Termékcsalád	FKCN 2,5/...-ST

Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I <sub>N</sub> névleges áram	12 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	320 V
Névleges keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximális terhelőáram	12 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	10 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	14

## Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Méreterajz

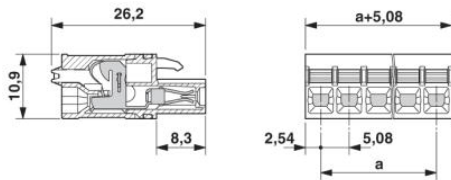

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;