

IC-DFR 12

Rendelési szám: 1852121



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852121>

Tartozékok, Pólusszám: 12, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Ezt a szerelőkeretet csak az IC 2,5/...-STGF-5,08 csatlakozóval lehet alkalmazni

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 109004
Csomag	50
Vámtarifa	39269097
Katalógusoldal információ	Oldal 350 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	5,08 mm
„a” méret	55,88 mm
Pólusszám	12

Műszaki adatok

Termékcsalád	IC-DFR
--------------	--------

Szigetelőanyag csoport	I
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
0708263	DFK-MSTB-SS	Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: egy M3 x 10 csavarral, rugós alátéttel és anyával

Általános

1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
---------	---------------------	--


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

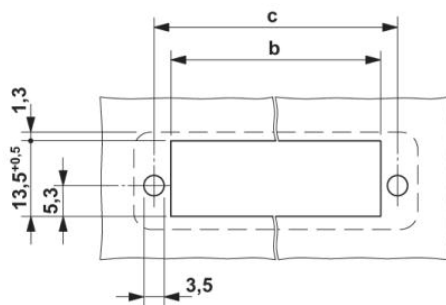

Méret b: 10,84mm + (pólusszám x 5,08 mm)
Méret c: méret b + 5,83 mm

Méretrajz

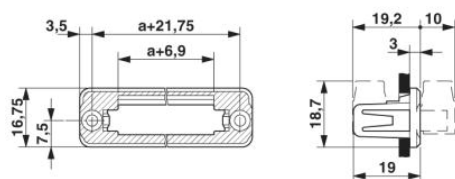

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;