


TVFKC 1,5/ 3-ST

Rendelési szám: 1713842

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

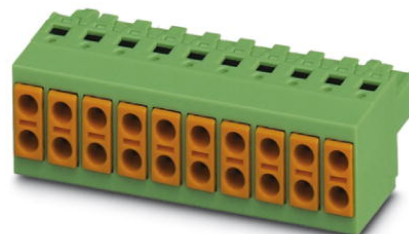

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1713842>

Dugaszrész, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 3, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 093484
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 282 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Méret / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	10 mm
Pólusszám	3

Műszaki adatok

Termékcsalád	TVFKC 1,5/...-ST
--------------	------------------

Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	10 A
U _N névleges feszültség	250 V
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	10 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	8 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	8 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	8 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ² csak a CRIMPFOX ZA3-mal együtt
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1,5 mm ² csak a CRIMPFOX ZA3-mal együtt
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	16

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Diagram

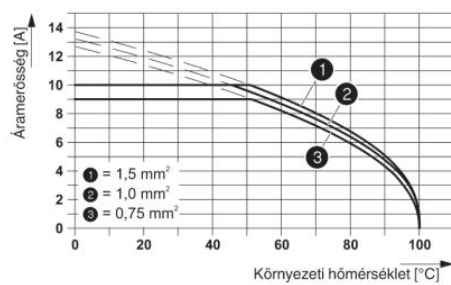

Méretrajz

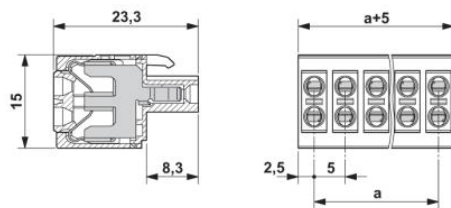

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;