

MC 0,5/ 4-G-2,5 THT

Rendelési szám: 1963447

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1963447>

Alap készülékház, Névleges áram: 4 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 2,5 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 912277
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 170 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	10,1 mm
Magasság	8,1 mm
Raszterméret	2,5 mm
„a” méret	7,5 mm

Pólusszám	4
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm
Csaptávolság	2,50 mm
Furatlyuk átmérője	1,4 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	MC 0,5/...-G-THT
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	1,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	160 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	4 A
U _N névleges feszültség	32 V
Maximális terhelőáram	4 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	fekete
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	125 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	4 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804853	SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 2,54 mm
dugasz/adapter		
1881435	CP-MC 0,5	Kódolóprofil, az aljzatba tolható, piros szigetelőanyagból

Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

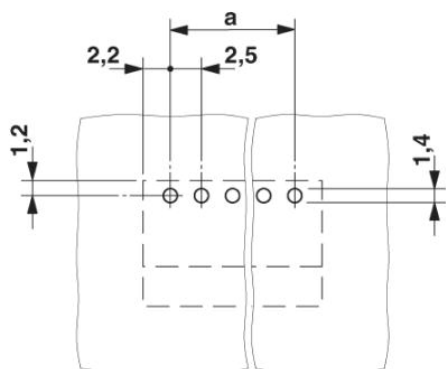

Méretrajz

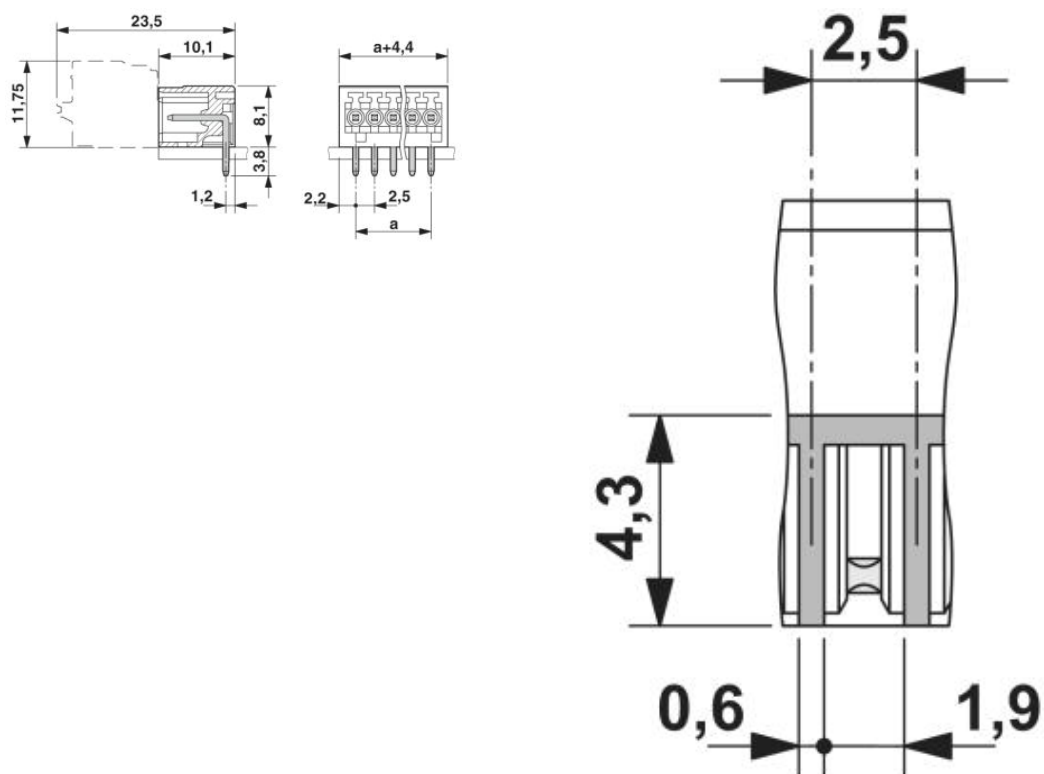

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;