

FRONT-SFL 2,5/F48

Rendelési szám: 2285603



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285603>

Csavaros csatlakozósáv, Névleges áram: 4 A, Pólusszám: 48,
Raszterméret: 0 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás,
Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 056001
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 791 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.11.26



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Hossz	45,32 mm
Magasság	35,3 mm
Szélesség	95 mm
Raszterméret	0 mm
Pólusszám	48

Furatlyuk átmérője	2,8 mm
Csavarmenet	M2,5
Meghúzási forgatónyomaték min	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,5 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	FRONT-SFL 2,5
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lököfeszültség (III/3)	4 kV
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	4 A
U_N névleges feszültség	250 V
Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Csupaszolási hossz	10 mm

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

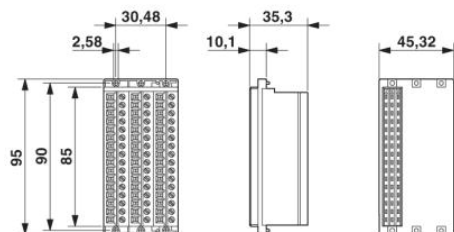

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;