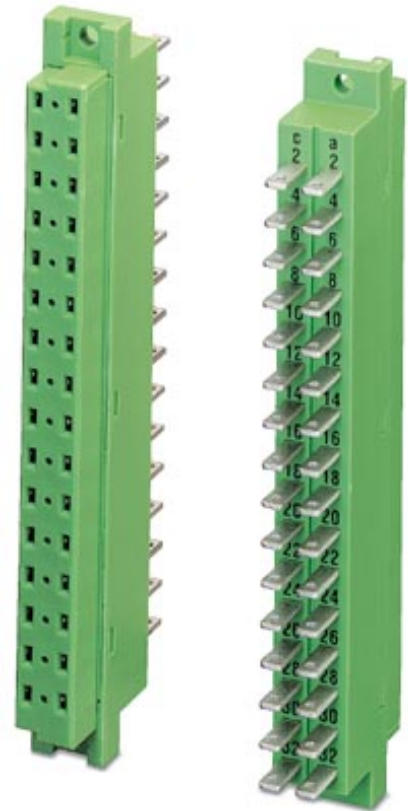



SFL (2,8-0,8)D32

Rendelési szám: 2285302

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285302>

Csúszósarus csatlakozósáv, Pólusszám: 32, Raszterméret: 0 mm,
Csatlakozástechnika: Laposcsatlakozó, Színe: zöld, Érintkező felülete:
Cink

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 055905
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 278 (CC-2002)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	10,6 mm
Magasság	27,6 mm
Szélesség	95 mm
Raszterméret	0 mm
Pólusszám	32
Furatlyuk átmérője	2,8 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	SFL (2,8-0,8)
Szigetelőanyag csoport	II
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Névleges keresztmetszet	0 mm ²
Szigetelőanyag	PA-F
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB

Tanúsítványok



Tanúsítások GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

kábelek/vezetők

1406700	PT/FS 2,8	Szigetelő hüvely érintésvédelemként, előzőleg a vezetőre kell fűzni a 2,8-as lapos dugaszhüvelyek számára
---------	-----------	---

Rajzok

Méretrajz

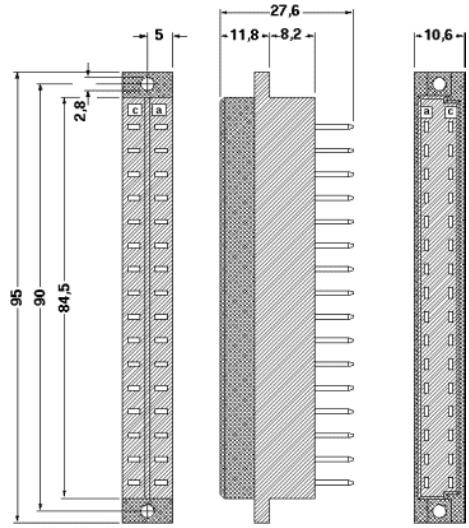

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;