

MCC-MT 0,2-0,35

Rendelési szám: 1859988



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1859988>

Aljzatérintkező, a vezető krimpelése után a dugaszelemekre tolható, a MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81 moduláris dugaszházakhoz, 0,2 mm² ... 0,34 mm² közötti keresztmetszet-tartományhoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 109721
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 827 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Műszaki adatok

Névleges áram	4 A
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	0,35 mm ²

Csatlakozási adatok

Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,1 mm ... 1,3 mm
Egyes vezeték csupaszolási hossza	4 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

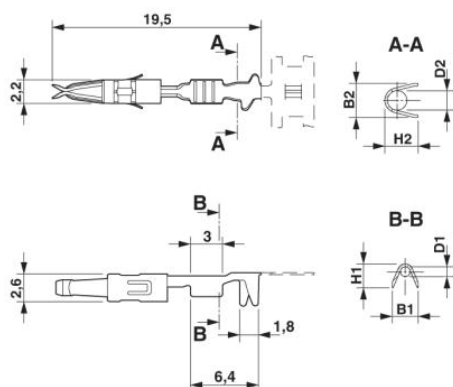

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;