

MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Rendelési szám: 1898622

Szállítás szalagárúként - vegye figyelembe az ábrát!



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1898622>

Aljzatérintkező, a vezeték krimpelése után a dugaszlemekbe tolható, a MCC 1...-STZ-3,81 és MCC 1...-STZF-3,81 moduláris dugaszházakhoz, 0,5 mm² ... 1 mm² közötti keresztmetszet-tartományhoz

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 167301
Csomag	6500
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 827 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Névleges áram	8 A (1 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm ²

Csatlakozási adatok

Értékmérő a szigeteléssel együtt	1,4 mm ... 1,8 mm
Egyes vezeték csupaszolási hossza	4 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretez

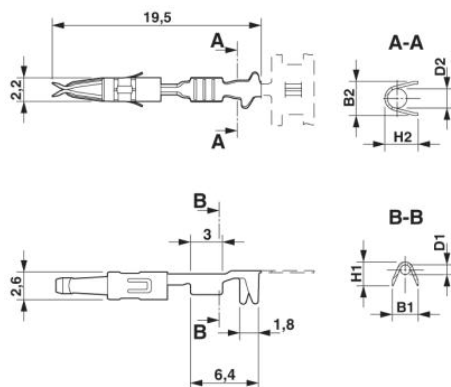

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;