

PT 1,5/ 8-PH-5,0

Rendelési szám: 1755648



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1755648>

Dugaszrész, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 400 V, Pólusszám: 8, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 334983
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 425 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2007.12.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	35 mm
Pólusszám	8
Meghúzási forgatónyomaték min	0,35 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,4 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PT 1,5/...-PH
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	630 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	10 A
Névleges keresztmetszet	1,5 mm ²
Maximális terhelőáram	10 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	6 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	10 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
AWG az UL/CUL szerint min.	28
AWG az UL/CUL szerint max.	14

Tanúsítványok



Tanúsítások


CSA, cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

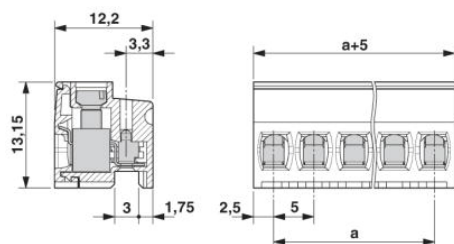

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;