

ZFKDSA 10-11,7

Rendelési szám: 1987054

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1987054>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 76 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 10 mm, Pólusszám: 1, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány: vezeték / NYÁK: 45 °, Szín: zöld, A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 973162
Csomag	50
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 479 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.04.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Hossz	33,4 mm
Raszterméret	10 mm
Pólusszám	1
Csapi méretek	1,2 x 1,4

Csaptávolság	10 mm
Furatlyuk átmérője	2,2 mm

Műszaki adatok

Termékcsalád	ZFKDS(A) 10
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/3)	320 V
Méretezési feszültség (III/2)	400 V
Méretezési feszültség (II/2)	800 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	76 A
Névleges keresztmetszet	10 mm ²
Maximális terhelőáram	76 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Csupaszolási hossz	12 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	65 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	150 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	65 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	16 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	10 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	10 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	6
AWG az UL/CUL szerint min.	24
AWG az UL/CUL szerint max.	6

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IEC CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Diagram

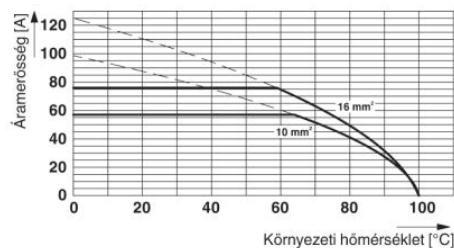

Típus: ZFKDS 10-10,00 és ZFKDSA 10-11,7
Vizsgálat a DIN EN 60512-5-2:2003-01 alapján
Redukciós tényező = 1
Pólusszám: 5

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;