

## MKDSP 25/ 4-15,00

Rendelési szám: 1932601

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1932601>

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 125 A, Névleges feszültség: 1000 V, Raszterméret: 15 mm, Pólusszám: 4, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Szerelés: forrasztás, Csatlakozási irány vezető / NYÁK: 0 °, Szín: zöld, A nyomtatott áramkörtábla való szereléskor ügyelni kell arra, hogy a vezetékre ható húzóerőket közvetlenül a sorkapcsok mellett a készülékházhoz rögzített csapszegekkel kell felfogni.

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 902100 |
| Csomag                    | 25                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85369010                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 455 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.05.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Műszaki adatok

#### Méret / pólusok

|              |       |
|--------------|-------|
| Hossz        | 31 mm |
| Raszterméret | 15 mm |
| „a” méret    | 45 mm |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Pólusszám                     | 4            |
| Csapméretek                   | 1,2 x 1,2 mm |
| Furatlyuk átmérője            | 1,6 mm       |
| Csavarmenet                   | M5           |
| Meghúzási forgatónyomaték min | 2,5 Nm       |
| Meghúzási nyomaték max.       | 4,5 Nm       |

#### Műszaki adatok

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                          | MKDSP 25           |
| Szigetelőanyag csoport                | I                  |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 8 kV               |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 8 kV               |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 8 kV               |
| Méretezési feszültség (III/3)         | 1000 V             |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 1000 V             |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 1000 V             |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE             |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 125 A              |
| Névleges keresztmetszet               | 35 mm <sup>2</sup> |
| Maximális terhelőáram                 | 125 A ()           |
| Szigetelőanyag                        | PA                 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0                 |
| Idomszer                              | B 7                |
| Csupaszolási hossz                    | 18 mm              |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 600 V              |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 115 A              |
| UL/CUL Usegroup C névleges feszültség | 600 V              |
| UL/CUL Usegroup C névleges áram       | 115 A              |

#### Csatlakozási adatok

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tömör vezeték keresztmetszet max                                          | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max                                      | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 1 mm <sup>2</sup>   |

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max      | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min          | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max          | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min                                           | 20                  |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max                                           | 2                   |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max                                     | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max                                 | 6 mm <sup>2</sup>   |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max | 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max   | 6 mm <sup>2</sup>   |
| AWG az UL/CUL szerint min.                                                     | 20                  |
| AWG az UL/CUL szerint max.                                                     | 2                   |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, SEV, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék         | Típus leírás       | Leírás                                                                                                  |
|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jelölés</b> |                    |                                                                                                         |
| 0811192        | SK 15/5:UNBEDRUCKT | Jelölőkártyák, fehér, felirat nélkül, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 15 mm |

|         |                   |                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0811202 | ZBF 15:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, Szövegmező mérete: 15 x 5,2 mm |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### dugasz/adapter


|         |     |                             |
|---------|-----|-----------------------------|
| 0201647 | RPS | Szűkítődugasz, Szín: szürke |
|---------|-----|-----------------------------|

#### szerszámok


|         |                 |                                                                                                   |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205079 | SZS 1,0X6,5 VDE | Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x6,5x150 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Rajzok

##### Furaterv/forrasztópád-geometria

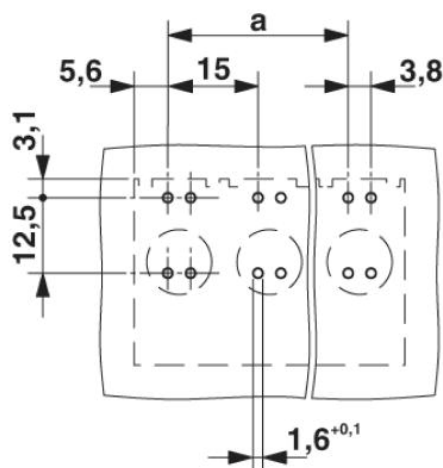

#### Diagram

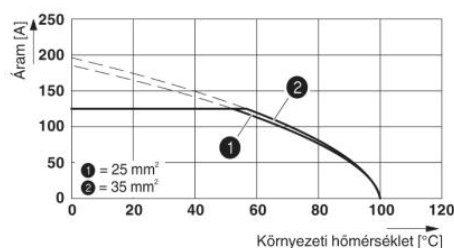

#### Típus: MKDSP 25/...-15,00


Vizsgálat a DIN EN 60512-5-2:2003-01 szabvány szerint

Redukciós tényező = 1

Pólusszám: 5

## Méretrajz

---

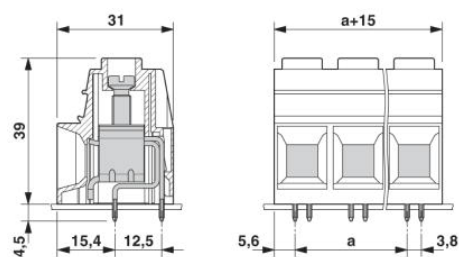

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;