

MSTBC-MT 0,5-1,0

Rendelési szám: 3190564



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190564>

Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 0,5 ... 1,0 mm²-es vezetékekhez

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 093396
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 827 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Műszaki adatok

Névleges áram	12 A (1 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1 mm ²

Csatlakozási adatok

Érátmérő a szigeteléssel együtt	1,4 mm ... 2,31 mm
Egyes vezeték csupaszolási hossza	3,5 mm

Anyagadatok

Érintkező anyaga	CuFe
Érintkezőfelület anyaga	ónozott

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1204038	CRIMPFOX MT 2,5	Krimpelőfogó, kábelek krimpeléséhez az STG-MTN moduláris aljzatérintkezőkre, krimpelési tartomány: 0,5 - 2,5 mm ² , AWG: 20-14

Rajzok

Méreterajz

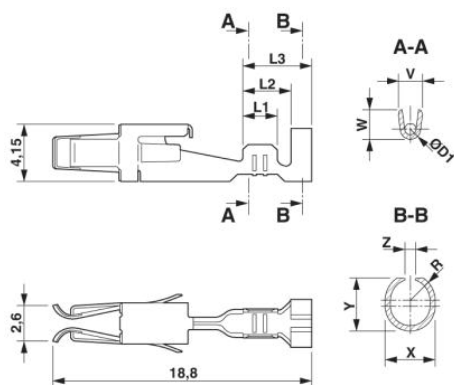

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;