

FLRP/ICV 80

Rendelési szám: 1808353

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1808353>

Vezetőszámpár, az ICV/...G árokba tolható, magassága: 86 mm,
furatátmérő: 3,4 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 047023
Csomag	10
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 837 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok


Tanúsítások




Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Rajzok

Furatterv/forrasztópád-geometria

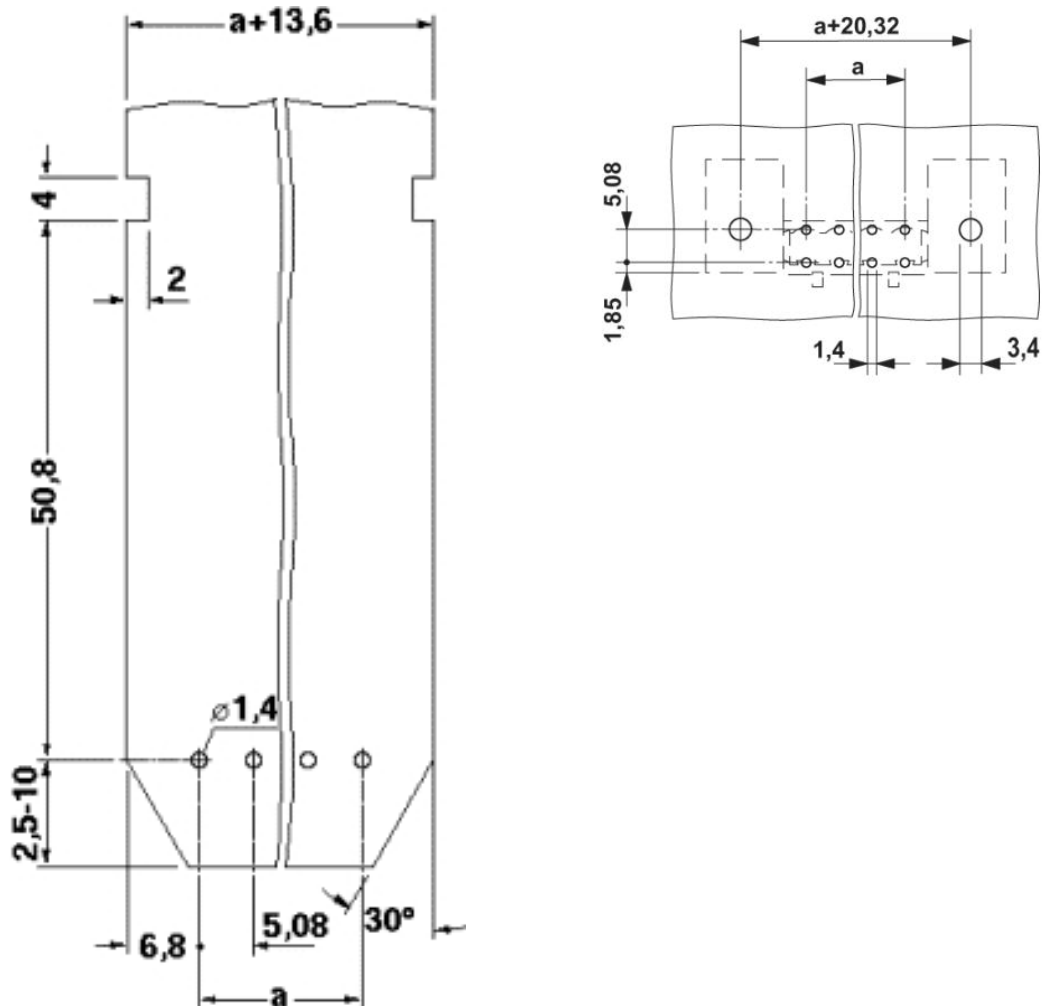

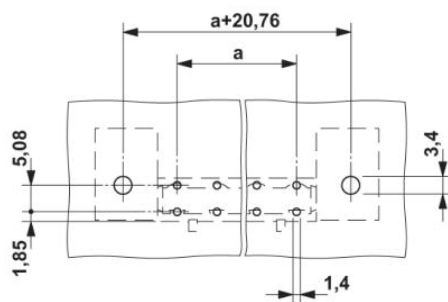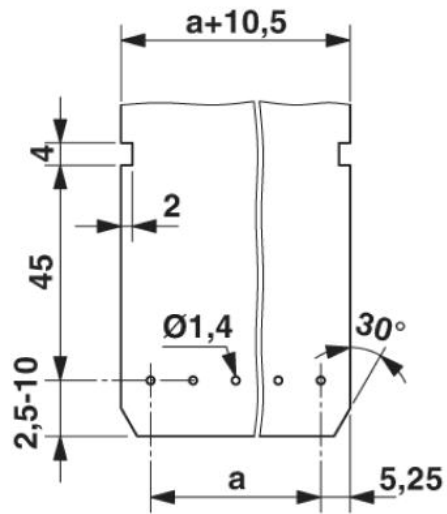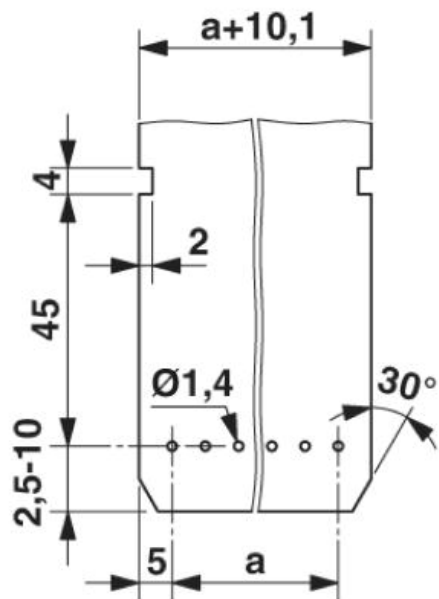

Méreterajz

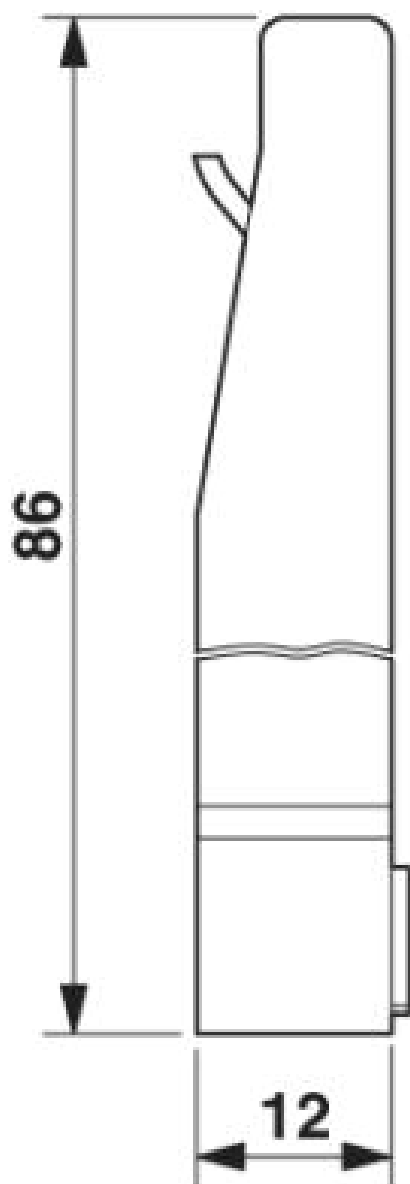

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;