


## UMK-32 MDSTB/MKKDS3/R

Rendelési szám: 2970196

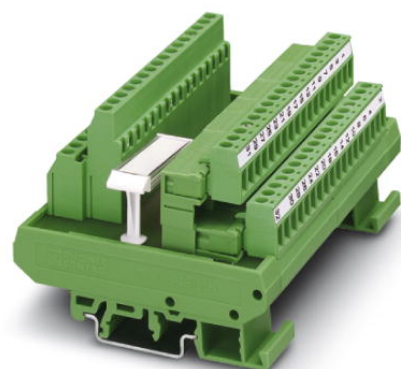

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2970196>

VARIOFACE modul, csavaros csatlakozással és COMBICON dugaszolt csatlakozóval, NS 35/7.5 vagy NS 32 sínre szerelhető, tűk száma: 32




### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 087685
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 547 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	250 V AC/DC
Max. áramerelhetőség áganként	3 A
Pólusszám	32
Szélesség	112,5 mm
Magasság	77 mm

Mélység	58,5 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Vizsgálófeszültség érintkező/érintkező	1,5 kV
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	COMBICON MSTB
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	32
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	7 mm
Csavarmenet	M3

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozások száma	1
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	32
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12

Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Kapcsolási rajz

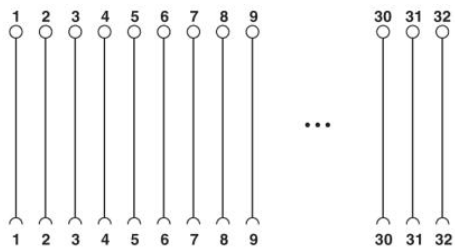

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;