

## ICV 2,5/ 2-G-5,08

Rendelési szám: 1785942

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1785942>

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2):  
320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező  
felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 042097 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 333 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek / pólusok

|              |           |
|--------------|-----------|
| Hossz        | 10,2 mm   |
| Raszterméret | 5,08 mm   |
| „a” méret    | 5,08 mm   |
| Pólusszám    | 2         |
| Csapméretek  | 1,2 x 0,5 |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Furatlyuk átmérője                    | 1,4 mm       |
| <b>Műszaki adatok</b>                 |              |
| Termékcsalád                          | ICV 2,5/..-G |
| Szigetelőanyag csoport                | I            |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3)     | 4 kV         |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2)     | 4 kV         |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2)      | 4 kV         |
| Méretezési feszültség (III/2)         | 320 V        |
| Méretezési feszültség (II/2)          | 630 V        |
| Szabvány szerinti csatlakozás         | EN-VDE       |
| I <sub>N</sub> névleges áram          | 12 A         |
| U <sub>N</sub> névleges feszültség    | 320 V        |
| Maximális terhelőáram                 | 12 A         |
| Szigetelőanyag                        | PA           |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint   | V0           |
| Szín                                  | zöld         |
| UL/CUL Usegroup B névleges feszültség | 250 V        |
| UL/CUL Usegroup B névleges áram       | 12 A         |
| UL/CUL Usegroup D névleges feszültség | 300 V        |
| UL/CUL Usegroup D névleges áram       | 10 A         |

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék                | Típus leírás | Leírás                                                                                            |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dugasz/adapter</b> |              |                                                                                                   |
| 1734634               | CP-MSTB      | Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból |
| 0201744               | MPS-MT       | vizsgálódugasz                                                                                    |
| 0201647               | RPS          | Szűkítődugasz, Szín: szürke                                                                       |
| <b>szerelés</b>       |              |                                                                                                   |
| 1808353               | FLRP/ICV 80  | Vezetőszávpár, az ICV/...G árokba tolható, magassága: 86 mm, furatátmérő: 3,4 mm                  |

#### További termékek


| Termék           | Típus leírás             | Leírás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Általános</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1872460          | A-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08   | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Kalapsín                                                                                                                                                                                       |
| 0707248          | DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08   | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Közvetlen szerelés, A 5030172 cikkszámú tartozék csak az MSTB 2,5/...ST-5,08 és MSTBT 2,5/...ST-5,08 eszközökkel együtt alkalmazható. |
| 1898839          | DFK-MSTBA 2,5/ 2-G-5,08  | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                                                                     |
| 1899139          | DFK-MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                                                                     |
| 1880300          | EMSTBA 2,5/ 2-G-5,08     | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In                                                                                                                                                                                       |
| 1859519          | EMSTBVA 2,5/ 2-G-5,08    | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Press-In                                                                                                                                                                                       |
| 1873359          | FKIC 2,5/ 2-ST-5,08      | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink                                                                                                                                                                         |

|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1786174 | IC 2,5/ 2-ST-5,08     | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1823846 | ICC 2,5/ 2-STZ-5,08   | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Krimpcsatlakozás, Színe: zöld, Hozzá tartozó krímpelhető aljzatérintkezők a következő áram [A] és vezetékkeresztmetszet-tartomány [mm <sup>2</sup> ] adatokkal: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577); 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580); 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = szalagérintkezők |
| 1762062 | MDSTB 2,5/ 2-G-5,08   | Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1736771, 1736768 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!                     |
| 1842063 | MDSTBA 2,5/ 2-G-5,08  | Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!                          |
| 1763074 | MDSTBV 2,5/ 2-G-5,08  | Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, Sorolható! Rögzítőperem: 1836477, 1836480 cikksz. Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!                     |
| 1845332 | MDSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 | Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!                          |
| 1802430 | MDSTBW 2,5/ 2-G-5,08  | Alap készülékház, Névleges áram: 10 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás, A termék különböző pólusszámokkal sorolható! Az MVSTB vagy FKCV csatlakozórészekkel való kombináláshoz mindig egy MVSTBW (ill. FKCVW) és egy MVSTBR (ill. FKCVR) csatlakozót kell alkalmazni. A TMSTBP csatlakozórészekkel nem kombinálható!                          |
| 1759017 | MSTB 2,5/ 2-G-5,08    | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1757242 | MSTBA 2,5/ 2-G-5,08      | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1902741 | MSTBA 2,5/ 2-G-5,08 THT  | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál |
| 1758018 | MSTBV 2,5/ 2-G-5,08      | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1755736 | MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08     | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1902819 | MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 THT | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: fekete, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: SMD/THT/THR, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál |
| 1735882 | MSTBW 2,5/ 2-G-5,08      | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1769463 | SMSTB 2,5/ 2-G-5,08      | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |
| 1767371 | SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08     | Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: forrasztás                                                                                                                                     |


## Rajzok

### Furatterv/forrasztópáda-geometria

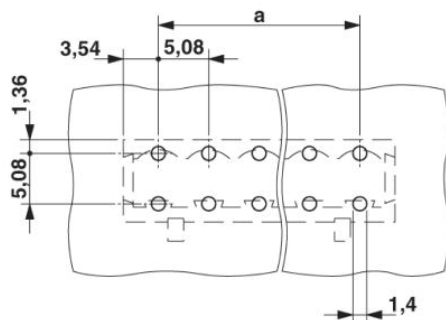

## Méretrajz

---

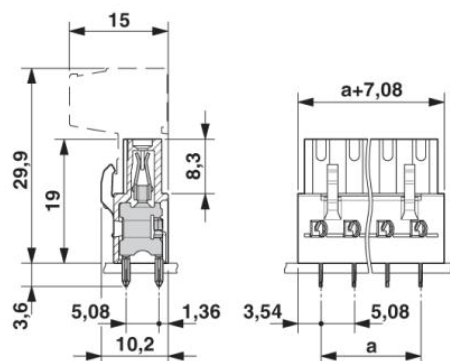

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;