

## IC-DFR 10

Rendelési szám: 1852105



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852105>

Tartozékok, Pólusszám: 10, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, Ezt a szerelőkeretet csak az IC 2,5/...-STGF-5,08 csatlakozóval lehet alkalmazni

### Kereskedelmi adat

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 017918 108984 |
| Csomag                    | 50                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 39269097                                                                                               |
| Katalógusoldal információ | Oldal 350 (CAT-1-2013)                                                                                 |

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Méretek / pólusok

|              |          |
|--------------|----------|
| Raszterméret | 5,08 mm  |
| „a” méret    | 45,72 mm |
| Pólusszám    | 10       |

#### Műszaki adatok

|              |        |
|--------------|--------|
| Termékcsalád | IC-DFR |
|--------------|--------|

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Szigetelőanyag csoport              | I                   |
| Névleges keresztmetszet             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelőanyag                      | PA                  |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0                  |

#### Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

#### Tartozékok

| Termék           | Típus leírás        | Leírás                                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>szerelés</b>  |                     |                                                                                                                                                                                              |
| 0708263          | DFK-MSTB-SS         | Csavarkészlet a csatlakozó készülékfalra rögzítéséhez, részei: egy M3 x 10 csavarral, rugós alátéttel és anyával                                                                             |
| <b>Általános</b> |                     |                                                                                                                                                                                              |
| 1825501          | IC 2,5/ 2-STGF-5,08 | Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink |

#### Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

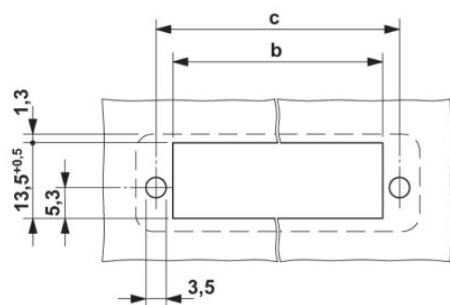

Méret b: 10,84mm + (pólusszám x 5,08 mm)  
Méret c: méret b + 5,83 mm

## Méretrajz

---

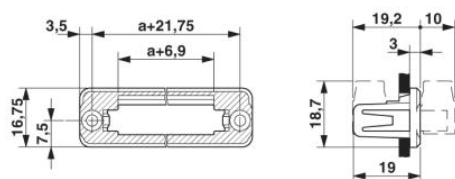

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;