

MSTBC-MT 1,5-2,5 BA

Rendelési szám: 3190658

Szállítás szalagárúként - vegye figyelembe az ábrát!



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190658>

Moduláris aljzatérintkező, a vezeték préselése után az MSTBC dugaszházba tolható, 1,5 ... 2,5 mm²-es vezetékekhez, szalagos érintkező

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 249267
Csomag	3500
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 827 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Névleges áram	12 A
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	1,5 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²

Csatlakozási adatok

Érátmérő a szigeteléssel együtt	2,11 mm ... 3,1 mm
---------------------------------	--------------------

Egyes vezeték csupaszolási hossza	4 mm
-----------------------------------	------

Anyagadatok

Érintkező anyaga	CuFe
Érintkezőfelület anyaga	ónozott

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretezrajz

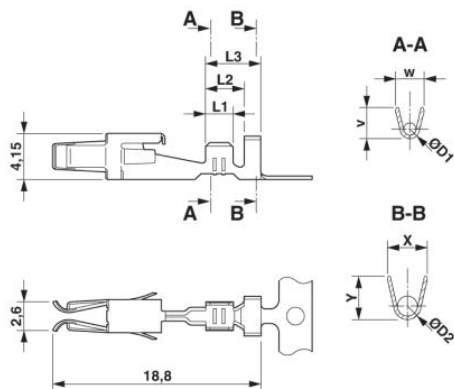

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;