

## SACC-MCI-M12MSB-5CON


Rendelési szám: 1440915

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440915>

Érintkezőtartó, 5 pólusú, foszlatógyűrűvel, B kódolású



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 533744
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 239 (CAT-2-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	5
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

### Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	B - inverz
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyszögletű perem 25 mm oldalhossz
Csatlakozási mód	Krimpérintkezők
Állapotjelzés	nincs

### Vezeték paraméterek

Érkeresztmetszet	0,34 mm <sup>2</sup>
------------------	----------------------

### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Rajzok


Kapcsolási rajz



Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "B" kódolás, tűk felől nézve

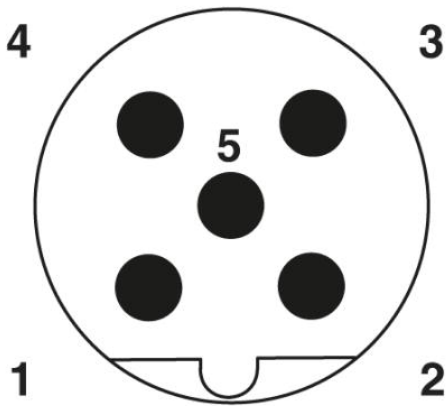

Cím

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;