

SACC-M12 NUT PRESS

Rendelési szám: 1437889



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1437889>

M12 aljzat, készülékház-tömszelence, Press-in változat, minden speedconképes THR- és hullámforrasztható érintkezőtartóhoz

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 457552
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 259 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.10.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	IEC 61076-2-101
Anyag	CuZn (nikkelezett)
Tömítés anyaga	EPDM (O-gyűrű)
Szerelési mód	M12 x 1

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

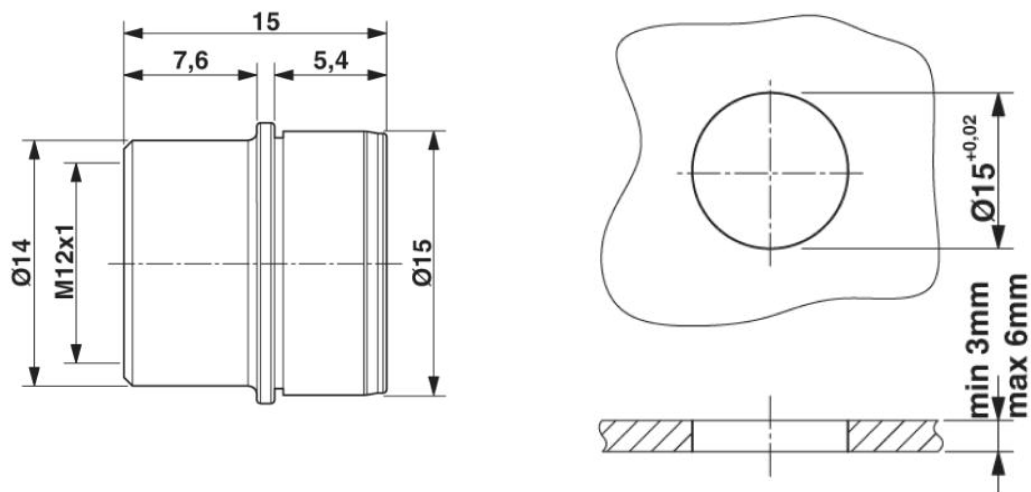

Házfurat

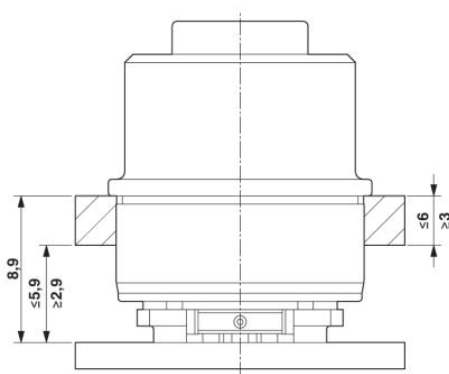

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;