

SACC-MCI-M12MS-8CON

Rendelési szám: 1440928

Az ábrán a termék 8 pólusú változata látható



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440928>

Érintkezőtartó, 8 pólusú, foszlatógyűrűvel



Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 533768
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 239 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.09.29



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	2 A
Méretezési feszültség	30 V
Pólusszám	8
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat)

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M12-csatlakozó IEC 61076-2-101
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Érintkezőtartó anyaga	PA 66
Szerelési mód	Fal előtti szerelés Négyszögletű perem 25 mm oldalhossz
Csatlakozási mód	Krimpérintkezők
Állapotjelzés	nincs

Vezeték paraméterek

Érkeresztmetszet	0,25 mm ²
------------------	----------------------

Tanúsítványok



Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok


Kapcsolási rajz

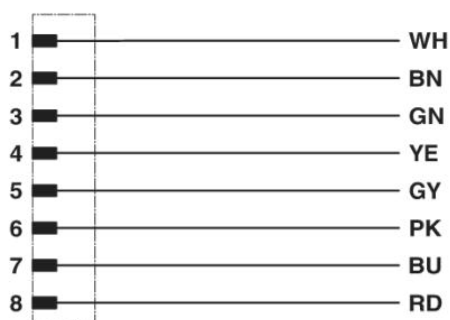

Az M12 dugasz érintkező kiosztása

Sematikus rajz

M12 dugasz pólusábrája, 8 pólusú, dugaszoldali nézet

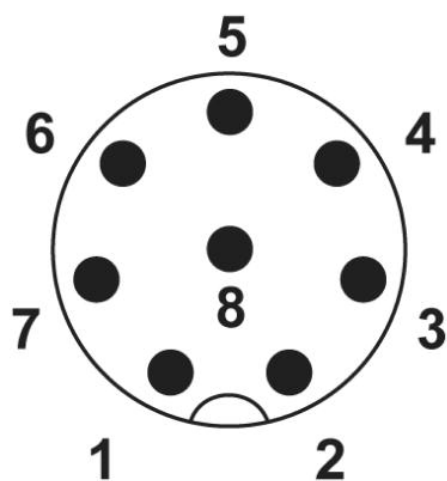

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;