

CD-HF 30X80


Rendelési szám: 3240346

Az ábrán a szürke változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240346>

Kábelcsatorna, világosszürke, halogénmentes, felső és alsó részből áll, szélesség: 30 mm, magasság: 80 mm, hossz: 2000 mm

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 508315
Csomag	12
Vámtarifa	39259020
Katalógusoldal információ	Oldal 543 (CAT-5-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.05.05



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

Hossz (b)	2000 mm
Magasság	80 mm
Szélesség (a)	30 mm
Szín	világosszürke RAL 7035
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 90 °C

Összetevők	halogénmentes
Anyag	PC/ABS

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, UL Recognized, VDE Zeichengenehmigung

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
3240370	CD-HF COVER 30	Kábelcsatornához való fedél, világosszürke, halogénmentes, szélessége: 30 mm, hossza: 2000 mm
3240498	RVT-PA 4	Műanyag feszítő szegecs, 4 mm furatátmérőhöz és 1,5... 6 mm anyagvastagsághoz
3240499	RVT-PA 6	Műanyag feszítő szegecs, 6 mm furatátmérőhöz és 1,5...6 mm anyagvastagsághoz
1212478	UNIFOX-RVT P 4	Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 4 műanyag szegecs megmunkálásához
1212509	UNIFOX-RVT P 6	Szegecshelyező-szerszám, az RVT-PA 6 műanyag szegecs megmunkálásához

Rajzok

Méretrajz

Fenekperforálás DIN EN 5085 szerint

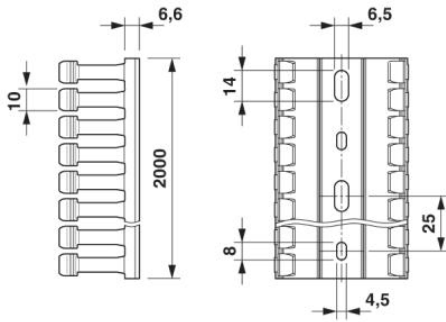

CD-HF 30X80 Rendelési szám: 3240346

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240346>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;