

UKH 50-IB

Rendelési szám: 3009053

Az ábrán az UK 35-IB látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009053>

Átkötőkapocs, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás,
Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0,
Szélesség: 20 mm, Szín: szürke, Szerelési mód: NS 35/15, NS 32, NS
35/15-2,3



Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 091613
Csomag	10
Vámtarifa	85369010

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Ex tanúsítások:

ATEX, cULus Recognized, IECEx


Igényelt tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerelés		
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforált, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G profilú alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 32 mm, hossza 2 m

Rajzok

Sematikus rajz

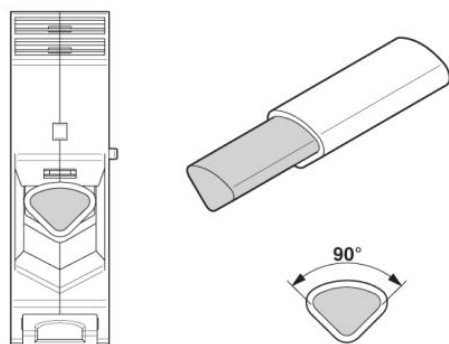

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;