

SACC-M 8FR-3CON-M

Rendelési szám: 1529399



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1529399>

Szenzor/aktor dugasz, aljzat, döntött, 3 pólusú, M8,
forrasztócsatlakozás, fém recés csavar, kábelátmérő max. 5mm

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 978570
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 18 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.11.23



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	4 A
Méretezési feszültség	60 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 3 mΩ
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 85 °C

Általános jellemzők

Szabványok/előírások	M8 csatlakozó IEC 61076-2-104
Kódolás	A - standard
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP67
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Meghúzási nyomaték	0,2 Nm (M8 recés csavar)
Érintkező anyaga	CuSn
Érintkezőfelület anyaga	Au
Érintkezőtartó anyaga	PUR / PA 66
Fogantyútest anyaga	PBT
Recézet anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Forrasztható csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
AWG vezeték-keresztmetszet	28 ... 22
Vezeték külső átmérője	3,5 mm ... 5 mm
Állapotjelzés	nincs
A szigetelés csupaszolási hossza	12 mm
Az egyes erek csupaszolási hossza	3 mm

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

Tömítés

1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Szenzor/aktor csatlakozó, tartozék, szorítócsavar és tömítés, árnyékolatlan M8 csatlakozóhoz, kábelátmérő: 2,2 mm - 3,5 mm
---------	----------------------	--

Védelmi és záró elemek

1430860	PROT-M 8 MS-PA-CHAIN	Zárósapka, M8-as méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékhez, M8-as aljzatokhoz
---------	----------------------	---

kábelek/vezetők


1501689	SAC-3P-100,0-PUR/0,25	Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 3 pólusú, vezeték színe barna/ kék/ fekete, vezeték hossza 100 m
---------	-----------------------	--

szerszámok

1208474	SACC BIT M8-D12	Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható, hosszanti rovátkás SACC M8 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M8 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz
1208487	TSD 02 SAC	Nyomatékkulcs, előre beállított 0,2 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M8 csatlakozókhoz
1212224	TSD-M 1,2NM	Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására


Rajzok

Méretrajz

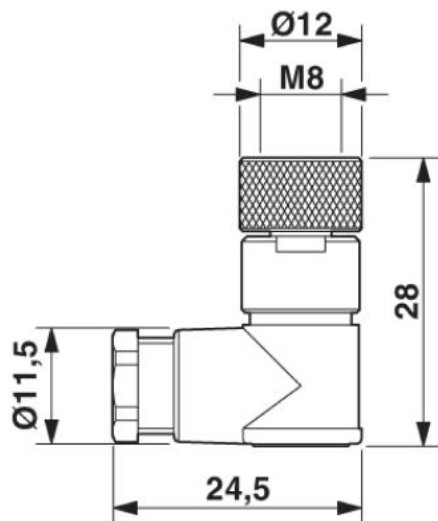

M8 x 1 aljzat, döntött

Sematikus rajz

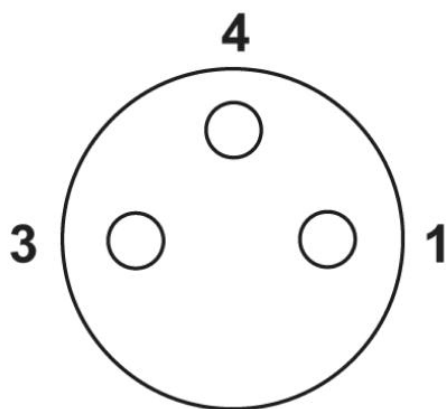

M8 aljzat pólusábrája, 3 pólusú

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;