

PP-H 1,5/S/1-L GNYE

Rendelési szám: 3212675



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212675>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás,
Pólusszám: 1, Keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14,
Szélesség: 3,5 mm, Magasság: 31,3 mm, Szín: zöld-sárga

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 565813
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 414 (CAT-3-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2010.02.15



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Termék leírás

Bal dugaszelem, a csatlakozóház bal oldalán rögzítőcsap nélkül, jobb oldalon nyitva, fedél nélkül

Muszaki adatok

Általános

Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	1

Szín	zöld-sárga
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretetek

Szélesség	3,5 mm
Hossz	16,5 mm
Magasság	31,3 mm

Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	17,5 A (1,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átváltási szilárdság	6 kV
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC 61984
I _N névleges áram	17,5 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira)
U _N névleges feszültség	500 V
Nyitott oldalfal	ja
Pólusszám	1
Szigetelőanyag hőmérsékletmutatója (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben	-60 °C

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	26
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	14
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	1,5 mm ²

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,14 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	1 mm ²
Csatlakozási mód	Direkt rugós csatlakozás
Csupaszolási hossz	8 mm
Idomszer	A1 / B1

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, GL, LR, IECCE CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0829486	UCT-TMF 3,5	Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm, Szövegmező mérete: 3,5 x 5,2 mm

dugasz/adapter

0201731	MPS-IH BK	Szigetelő hüvely, Szín: fekete
0201689	MPS-IH BU	Szigetelő hüvely, Szín: kék
0201702	MPS-IH GN	Szigetelő hüvely, Szín: zöld
0201728	MPS-IH GY	Szigetelő hüvely, Szín: szürke
0201676	MPS-IH RD	Szigetelő hüvely, Szín: vörös
0201663	MPS-IH WH	Szigetelő hüvely, Szín: fehér
0201692	MPS-IH YE	Szigetelő hüvely, Szín: sárga
0201744	MPS-MT	vizsgálódugasz

szereles

3040591	PSH 3- 6	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete
3040601	PSH 5-10	Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete

szerszámok

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,4x2,5x75 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes
---------	---------------	---

Általános

3212824	PH 1,5/S/10	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 35 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 10, Szín: szürke
3212837	PH 1,5/S/11	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 38,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 11, Szín: szürke
3212840	PH 1,5/S/12	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 42 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 12, Szín: szürke
3212853	PH 1,5/S/13	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 45,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 13, Szín: szürke
3212866	PH 1,5/S/14	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 49 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 14, Szín: szürke
3212879	PH 1,5/S/15	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 52,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 15, Szín: szürke
3212756	PH 1,5/S/3	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 10,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 3, Szín: szürke
3212769	PH 1,5/S/4	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 14 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 4, Szín: szürke
3212772	PH 1,5/S/5	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 17,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 5, Szín: szürke
3212785	PH 1,5/S/6	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 21 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 6, Szín: szürke
3212798	PH 1,5/S/7	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 24,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 7, Szín: szürke


3212808	PH 1,5/S/8	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 28 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 8, Szín: szürke
3212811	PH 1,5/S/9	Kábeltokozat, Hossz: 19,9 mm, Szélesség: 31,5 mm, Magasság: 36,8 mm, Pólusszám: 9, Szín: szürke
3212882	PR 1,5/S	Rögzítő, Szín: narancssárga
3212895	PR 1,5/S/2	Rögzítő, Szín: narancssárga
3212905	PRZ 1,5/S	Rögzítő, Szélesség: 3,5 mm, Hossz: 3 mm, Szín: narancssárga
3212918	PZ 1,5/S/2	Húzó tehermentesítés, Szín: fekete

Rajzok

Kapcsolási rajz



Sematikus rajz

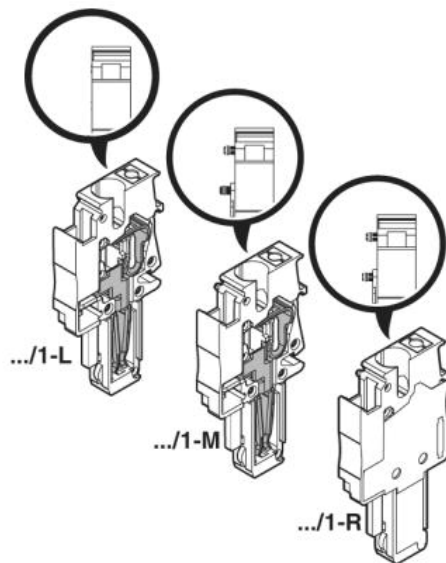

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;