


AI-XL 2,5- 8 BU

Rendelési szám: 3201929

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201929>

Érvéghüvely, Hossz: 17,5 mm, Szín: kék

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN |  4 017918 117351 |
| Csomag | 100 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 449 (CAT-5-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Hossz (b) | 17,5 mm |
| Szín | kék |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| rövid idejű hőmérséklet | 120 °C |
| Tartós hőmérséklet max: | 105 °C |
| Összetevők | szilikon- és halogénmentes |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Anyag | E-CU |
| Hüvelyhossz | 8 mm |
| Szigetelőgallér belmérete (d) | 7,9 mm |
| Hüvelyátmérő | 2,3 mm |
| Szigetelőgallér vastagsága | 0,3 mm |
| Hüvelyfalvastagság | 0,15 mm |

Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méretrajz

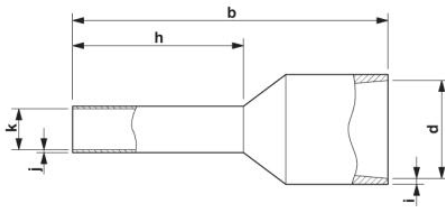

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;