


VC-K-T1-Z

Rendelési szám: 1852930

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852930>Lengő tokozat, műanyag, reteszelőcsavarokkal, 1-es kialakítás, Pg16
tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 133917
Csomag	5
Vámtarifa	85472000
Katalógusoldal információ	Oldal 35 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez elször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános paraméterek

Megjegyzés	Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait
Kialakítás	VC1
Védettség	IP67
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Reteszelés módja	Csavaros reteszelés, hengerfej

Rögzítőcsavarok	M4
A rögzítőcsavar meghúzási nyomatéka	1,5 Nm ±0,3 Nm
A tömszelence típusa	Pg16
Pg tömszelence	nélkül
Magasság	65 mm
Vezetékleágazás	ferde
Elektronikaház anyaga	Poliamid
Tömítés anyaga	EPDM
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1852875	VC-BZS WH	Feliratozó lapka, felirat nélkül, ötrészes, jelöltollal, egyedi feliratozásra B-STIFT-tel, vagy a CMS-rendszerrel, fehér




Általános

1885376	VC-K-KV-PG16 1X3/1X8	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 3 mm / 1 x 8 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkhoz
1885389	VC-K-KV-PG16 1X3/1X9	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 6 mm / 1 x 9 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkokhoz
1885415	VC-K-KV-PG16 1X3/2X8	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 3 mm / 2 x 8 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkokhoz

1885402	VC-K-KV-PG16 1X5/1X9	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 5 mm / 1 x 9 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkhoz
1885428	VC-K-KV-PG16 1X5/2X6	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 6 mm / 2 x 6 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkhoz
1885392	VC-K-KV-PG16 1X6/1X8	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (1 x 6 mm / 1 x 8 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csonkhoz
1885431	VC-K-KV-PG16 2X6/1X7	Pg16 tömszelence, műanyag, többfuratos (2 x 6 mm / 1 x 7 mm) tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC-M-KV-PG16.... tömszelence-csőcsonkhoz
1607664	VC-K-KV-PG16 7/14	Tömszelence Pg16, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 7...14
1854459	VC-K-KV-PG16(4- 6,5)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 4 - 6,5
1853735	VC-K-KV-PG16(5- 8)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 5 - 8
1853748	VC-K-KV-PG16(6,5- 9,5)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 6,5 - 9,5
1853751	VC-K-KV-PG16(7-10,5)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 7 - 10,5
1853764	VC-K-KV-PG16(9-13)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 9 - 13
1854844	VC-K-KV-PG16(11,5-15,5)	Pg16 tömszelence, műanyagból, furattal rendelkező tömítőgumiból és egy szorítócsavarból áll, a VC 1-es kialakítású tokozatokhoz, kábel [mm] 11,5 - 15,5

Rajzok

Méretrajz

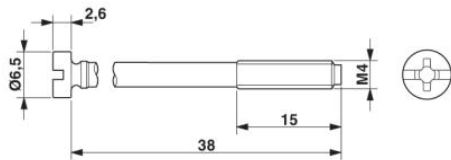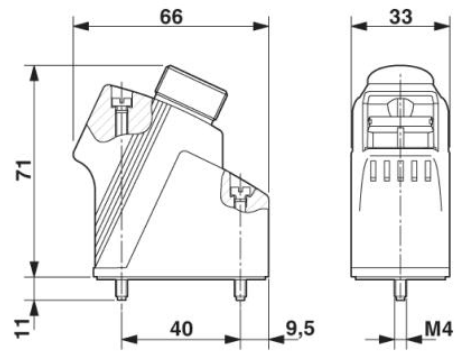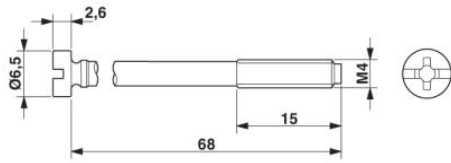

VC-K-T1-Z Rendelési szám: 1852930

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852930>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;