

# SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN

Rendelési szám: 1440119



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440119>

Beépíthető csatlakozó, dugasz, DeviceNet, 5 pólusú, M8, előlapra / csavaros szerelés M8-as rögzítőmenettel, 0,5 m PVC szigetelésű vezetékkel, 5 x 0,25 mm²

## Kereskedelmi adat

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EAN                       | 4 046356 481328    |
| Csomag                    | 1                  |
| Vámtarifa                 | 85444290           |
| Katalógusoldal információ | Oldal 22 (PC-2009) |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.16



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

### Általános adatok

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A      |
| Méretezési feszültség     | 30 V     |
| Pólusszám                 | 5        |
| Átmeneti ellenállás       | ≤ 3 mΩ   |
| Szigetelési ellenállás    | ≥ 100 MΩ |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Kábelhossz                     | 0,5 m            |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 85 °C |

#### Általános jellemzők

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Szabványok/előírások    | M8 csatlakozó IEC 61076-2-104 |
| Kódolás                 | A - standard                  |
| Túlfeszültség kategória | II                            |
| Szennyeződési fok       | 3                             |
| Védettség               | IP67                          |
| Érintkező anyaga        | Cu-ötvözet                    |
| Érintkezőfelület anyaga | Au                            |
| Érintkezőtartó anyaga   | PUR / PA 66                   |
| Recézet anyaga          | Nikkelezett sárgaréz          |
| Tömítés anyaga          | Viton                         |
| Szerelési mód           | Fal előtti szerelés M8 x 0,5  |
| Csatlakozási mód        | Külön erek                    |
| Állapotjelzés           | nincs                         |

#### Vezeték paraméterek

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Kábeltípus          | PVC sodrat                        |
| Érkeresztmetszet    | 0,25 mm <sup>2</sup>              |
| AWG jelvezeték      | 26                                |
| Érszínek            | szürke, piros, fehér, fekete, kék |
| Érszigetelés anyaga | PVC                               |
| Vezeték anyaga      | ónozott Cu érvezeték              |

#### Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


## Rajzok

### Méretrajz

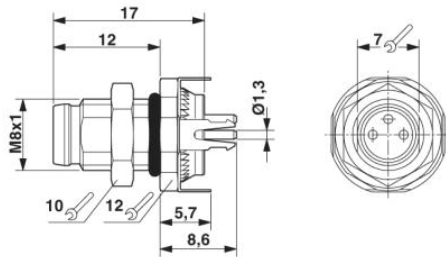

M8 beépíthető dugasz, fal előtti szerelés

### Sematikus rajz

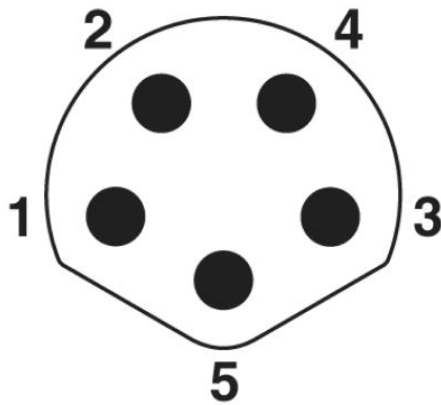

M8-as dugasz pólusábrája, 5-pólusú, B-kódolás, dugasz felőli nézet

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;