

# SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO

Rendelési szám: 1523968



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1523968>

Y-elosztó, 3 pólusú + PE, egyenes M12 SPEEDCON dugasz, 2 x egyenes M12 SPEEDCON aljzatra, 2 + 4 láb áthidalt



| Kereskedelmi adat         |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                       | <br>4 046356 072960 |
| Csomag                    | 5                                                                                                     |
| Vámtarifa                 | 85366990                                                                                              |
| Katalógusoldal információ | Oldal 106 (CAT-4-2013)                                                                                |

## Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

## Muszaki adatok

| Általános adatok          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés                | 18 mm középtávolsággal, fröccsöntött dugaszolható csatlakozókhoz és QUICKON késes csatlakozástechnikával ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozókhoz, 0,14 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup> csatlakozási tartománnyal használható. |
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                |
| Méretezési feszültség     | 60 V                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Pólusszám                      | 3                         |
| Átmeneti ellenállás            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$  |
| Szigetelési ellenállás         | $\geq 10 \text{ G}\Omega$ |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C          |

#### Általános jellemzők

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Szabványok/előírások    | M12-csatlakozó IEC 61076-2-101 |
| Kódolás                 | A - standard                   |
| Középtávolság           | 18 mm                          |
| Tűlfeszültség kategória | II                             |
| Szennyeződési fok       | 3                              |
| Védettség               | IP65                           |
|                         | IP67                           |
| Csatlakoztatási ciklus  | $\geq 100$                     |
| Meghúzási nyomaték      | 0,4 Nm (M12-es csatlakozó)     |
| Érintkező anyaga        | CuZn                           |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au                          |
| Érintkezőtartó anyaga   | TPU GF                         |
| Fogantyútest anyaga     | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Recézet anyaga          | nikkelezett cink présöntvény   |
| Tömítés anyaga          | NBR                            |
| Állapotjelzés           | nincs                          |

#### Vezeték paraméterek

|            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megjegyzés | 18 mm középtávolsággal, fröccsöntött dugaszolható csatlakozókhoz és QUICKON késes csatlakozástechnikával ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozókhoz, 0,14 mm <sup>2</sup> - 0,34 mm <sup>2</sup> csatlakozási tartománnyal használható. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék      Típus leírás      Leírás

### Védelmi és záró elemek


|         |             |                                                                                                                                    |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1560251 | PROT-M12 FS | M12 zárósapka a szenzor/aktor kábelek, beépíthető csatlakozók és terepi I/O eszközök nem használt M12 dugaszaihoz                  |
| 1553129 | PROT-MS SCO | M12 zárócsavar SPEEDCON gyorsreteszeléssel a szenzor/aktor kábelek, dobozok és beépíthető csatlakozók nem használt M12 aljzataihoz |

### szerszámok

|         |                 |                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1208432 | SAC BIT M12-D15 | Dugaszbetét a M12 csatlakozóval és QUICKON gyorscsatlakozási technikás M12 csatlakozóval rendelkező szenzor-/aktorkábelek szereléséhez, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208429 | TSD 04 SAC      | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz                                                                   |


## Rajzok

### Méretezrajz

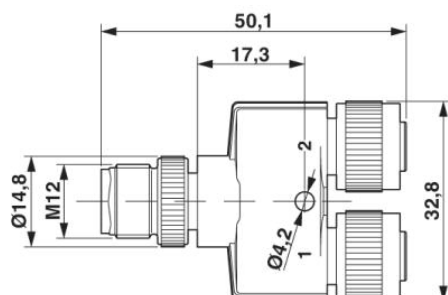

M12 x 1 dugasz, Y-elosztó


### Kapcsolási rajz

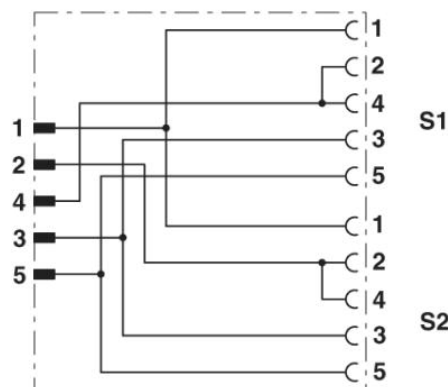


Az M12 Y-elosztó érintkező kiosztása

Sematikus rajz

---

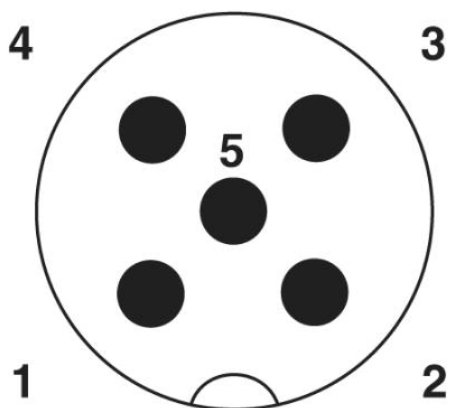


M12 dugasz tűkiosztása, 5 pólusú, "A" kódolás, tűk felől nézve

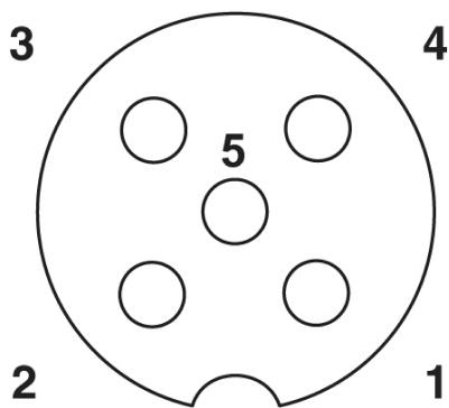

Az M12 aljzat pólusábrája, 5 pólusú, A kódolású, aljzat oldali nézet

A pólusábra elrendezése

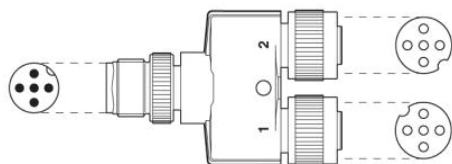

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Műszaki módosítás fenntartva;