


SACC-M12MS-4SC

Rendelési szám: 1513211

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1513211>

Csatlakozók, 4-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, A-kódolás, Rugós csatlakozás, Recézett anyag: Műanyag, A kábel külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN |  4 017918 946586 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 33 (PC-2007) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.06.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

| | |
|---------------------------|----------|
| Méretezési áram 40 °C-nál | 4 A |
| Méretezési feszültség | 250 V |
| Pólusszám | 4 |
| Átmeneti ellenállás | ≤ 8 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Általános jellemzők | |
| Szabványok/előírások | M12-csatlakozó IEC 61076-2-101 |
| Kódolás | A - standard |
| Túlfeszültség kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Védettség | IP65 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12 recés csavar) 0,4 Nm (Dugaszbetét toldóhüvellyel) 1,5 Nm (Szorítóanya toldóhüvellyel) |
| Érintkező anyaga | CuSn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA 66 |
| Fogantyútest anyaga | PA 66 |
| Recézet anyaga | Műanyag |
| Tömítés anyaga | Neoprén |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Érkeresztmetszet | 0,14 mm ² ... 0,5 mm ² |
| AWG vezeték-keresztmetszet | 26 ... 20 |
| Vezeték külső átmérője | 4 mm ... 8 mm |
| Állapotjelzés | nincs |
| A szigetelés csupaszolási hossza | 28 mm |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 10 mm |

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védelmi és záró elemek | | |
| 1430873 | PROT-M12 FS-PA-CHAIN | Zárósapka, M12-es méret, műanyagból, rögzítőszalaggal szenzorvezetékekhez, üres M12-es dugaszokhoz |
| kábelek/vezetők | | |
| 1501676 | SAC-5P-100,0-PUR/0,34 | Kábeltekercs, PUR halogénmentes fekete, 5 pólusú, vezeték színe barna/ fehér/ kék/ fekete/ zöld-sárga, vezeték hossza 100 m |
| szerszámok | | |
| 1208445 | SACC BIT M12-D20 | Dugaszbetét a szabadon konfekcionálható hosszanti rovátkás SACC M12 csatlakozók szereléséhez, kivéve a QUICKON gyorscsatlakozású M12 csatlakozókat, 4 mm-es hatlapú csavarhúzóhoz |
| 1208429 | TSD 04 SAC | Nyomatékkulcs, előre beállított 0,4 Nm nyomatékkal és 4 mm-es hatlapú behajtóval M12 csatlakozókhoz |
| 1212224 | TSD-M 1,2NM | Nyomatékkulcs, pontosság az EN ISO 6789 szabvány szerint, 0,3 - 1,2 Nm között állítható |
| 1212600 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER | Adapter-betét, a TSD-M... nyomatékkulcsokhoz, E6,3-1/4" hajtás, 4 mm-es hatlapú rögzítővel a SAC betétek befogadására |


Rajzok

Funkciórajz

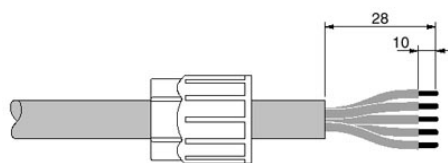


Csupaszítsa le a vezetéket 28 mm hosszön, döntött kivitel esetén 35 mm hosszön, távolítsa el az egyes erek szigetelését, majd tolja fel a szorítóanyát a vezetékre. Fűzze és csatlakoztassa az ereket a lengő tokozatra, csavarozza össze a lengő tokozatot a dugaszbetéttel, rögzítse a szorítóanyát.

Méretezrajz

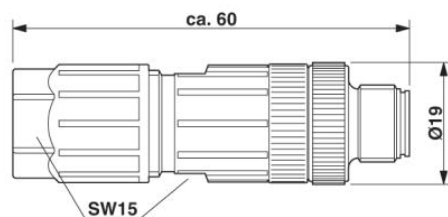

M12 x 1 dugasz, egyenes

Sematikus rajz

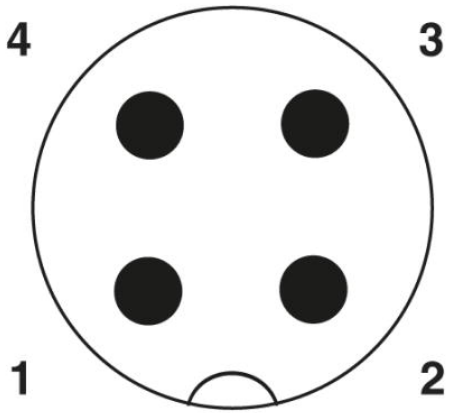

Az M12 dugasz pólusábrája, 4 pólusú, A kódolású, nézet a dugaszoldalról

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;