

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 24V

Rendelési szám: 1452291



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452291>

Szelep dugasz, 3 pólusú, CI kialakítás, 1 LED, védőkapcsolással,
csavaros csatlakozás, M12-es tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 536462
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 31 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.10.07



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	24 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 4 MΩ
Szigetelési ellenállás	> 2 GΩ
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (Szelep dugasz)

Általános jellemzők

Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
Meghúzási nyomaték	1,6 Nm ± 0,2 (Szorítócsavar)
	0,4 Nm ± 0,4 (Központi csavar)
	0,2 Nm ± 0,1 (Érintkezőcsavar)
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuZn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	CuSn
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 0,5 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 20
Vezeték külső átmérője	4 mm ... 6 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	varisztor

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kábelgyűrű, fekete PUR, 3 pólusú, az erek színei: fekete 1-2 / zöld-sárga, vezeték hossza: 100 m

Rajzok

Méretezrajz

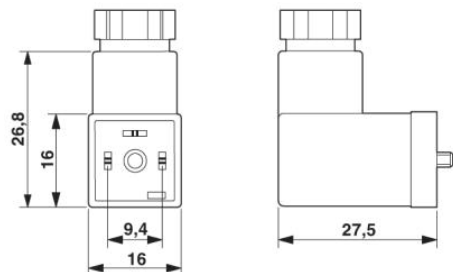

Kapcsolási rajz

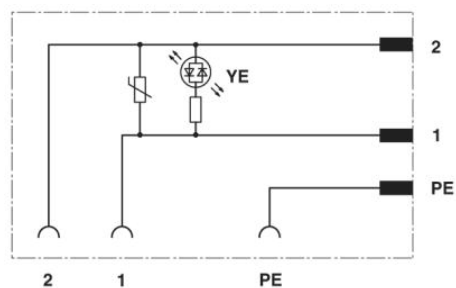

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;