

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V

Rendelési szám: 1452181

Az ábrán a 24 V-os kivitelű termékváltozat szerepel



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1452181>

Szelepdugasz, 3 pólusú, A kialakítás, 1 LED, varisztoros
védőkapcsolással és egyenirányítóval, csavaros csatlakozás, M16
tömszelence

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 536356
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 29 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2009.10.07



Az itt megadott adatok az online
katalógusból származnak.
Teljeskörű információkat
és adatokat a felhasználói
dokumentációknál találhat: [http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com).
Az internetes letöltésekhez először el
kell fogadni az általános szerződési
feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Méretezési áram 40 °C-nál	1,5 A
Méretezési feszültség	110 V
Pólusszám	3
Átmeneti ellenállás	≤ 4 MΩ
Szigetelési ellenállás	> 2 GΩ

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C (Szelepdugasz)
Általános jellemzők	
Szabványok/előírások	Szelepdugasz EN 175301-803
Túlfeszültség kategória	II
Szennyeződési fok	3
Védettség	IP65
Meghúzási nyomaték	1,8 Nm ± 0,2 (Szorítócsavar)
	0,6 Nm (Központi csavar)
	0,2 Nm ± 0,1 (Érintkezőcsavar)
A szelepdugasz érintkezőjének anyaga	CuZn
A szelepdugasz érintkezőfelületének anyaga	CuSn
Szelepdugasz tokozat anyaga	PA
Tömítés anyaga	NBR
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Érkeresztmetszet	0,25 mm² ... 1,5 mm²
AWG vezeték-keresztmetszet	24 ... 16
Vezeték külső átmérője	6 mm ... 8 mm
Állapotjelzés	sárga LED
Védőkapcsolás/-alkatrész	Varisztor és egyenirányító

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
kábelek/vezetők		
1457393	SAC-3P-100,0-PUR/0,5	Kábelgyűrű, fekete PUR, 3 pólusú, az erek színei: fekete 1-2 / zöld-sárga, vezeték hossza: 100 m

Rajzok

Méretrajz

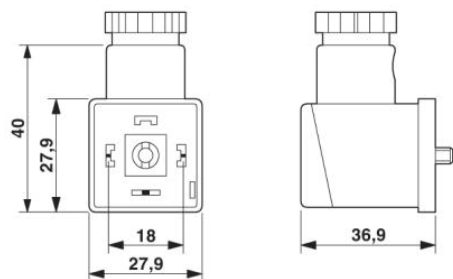

Kapcsolási rajz

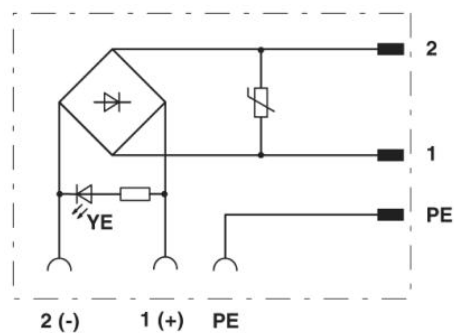

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;