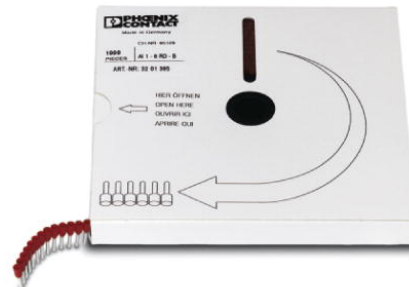



## AI 0,75- 8 GY-B

Rendelési szám: 3201372

Az ábrán az AI 1,5 - 8 változat látható, piros színben

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3201372>

Érvéghüvely, 0,75 mm<sup>2</sup>, szalagáru, hüvelyhosszúság: 8 mm, műanyag gallérral, galvanikus ónozású, színe: szürke, színsorozat a DIN 46228-4 szerint, CSA tanúsítvánnyal

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 094874
Csomag	1000
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 479 (CAT-5-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Hossz (b)	14 mm
Szín	szürke
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
rövid idejű hőmérséklet	120 °C
Tartós hőmérséklet max:	105 °C

Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Anyag	E-CU
Hüvelyhossz	8 mm
Szigetelőgallér belmérete (d)	2,8 mm
Hüvelyátmérő	1,3 mm
Szigetelőgallér vastagsága	0,25 mm
Hüvelyfalvastagság	0,15 mm

## Tanúsítványok



Tanúsítások


cCSAus, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

Méreterajz

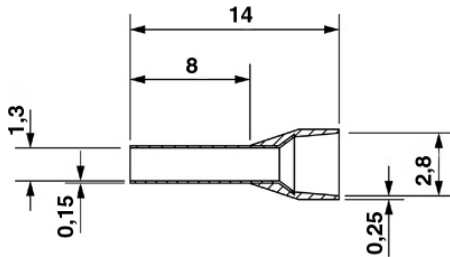

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;